


# 直线型门架

## DHSL-2DGE25ZR-DGEA18

产品代号: 542997

FESTO

包含一个电动齿带驱动轴，带有被动导向轴和电动悬臂轴，  
高效定位。特定的接口，用于连接到 Festo 的旋转驱动器和气爪上。  
作为一个安装组件或是一个经过完全安装和装配的系统来订购。  
请点击上方的 FAX 符号发送您的要求，以获得非正式的报价

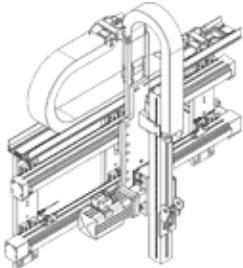

### 技术参数

特性	值
设备	直线悬臂2.0
有效负载	0 ... 4 kg
驱动单元, Z 轴	DGEA-18
驱动系统, Z 轴	电动的 DGEA 齿带驱动器
中间位置, Z 轴	Any
行程, Z 轴	0 ... 400 mm
终点位置的重复精度, Z 轴	± 0,05 mm
中间位置的重复精度, Z 轴	± 0,05 mm
驱动单元, Y 轴	2x DGE-25-ZR-KF
驱动系统, Y 轴	电动的 齿带驱动器, 带球轴承导向
中间位置, Y 轴	Any
行程, Y 轴	0 ... 2,000 mm
终点位置的重复精度, Y 轴	± 0,1 mm
中间位置的重复精度, Y 轴	± 0,1 mm