


电机安装法兰
EAMF-A-38A-40S/40T
订货号: 562669

FESTO

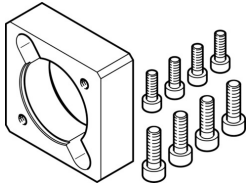

数据表

特性	值
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	80 g
接口代码，电机输入	40S 40T
接口代码，离合器外壳	38A.2
材料说明	RoHS 合规