


**L型快拧接头**  
**GCK-1/4-PK-6-KU**  
订货号: 6270

**FESTO**

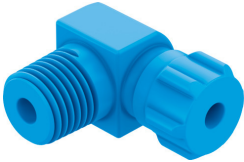

**数据表**

| 特性                  | 值                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 公称通径                | 4.9 mm                                      |
| 安装位置                | 可选                                          |
| 设计                  | L 型                                         |
| 包规格                 | 10                                          |
| 工作压力时完整温度范围         | -0.095 Mpa...1 Mpa<br>-13.775 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围          | -0.95 bar...10 bar                          |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作                                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 环境温度                | -10 °C...60 °C                              |
| 气接口, 气口 1           | 外螺纹 R1/4                                    |
| 气接口, 气口 2           | 适用于气管外径 8 mm<br>用于倒钩接头内径 6 mm, 带螺母          |
| 管接螺母材料              | POM                                         |
| 旋入螺钉的材料             | POM                                         |
| 材料说明                | RoHS 合规                                     |