


# 气路板模块

## VABM-B10-25S-G38-5

订货号: 8026264

FESTO

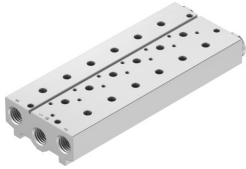

### 数据表

特性	值
网格尺寸	27.5 mm
安装位置	可选
最大阀位数量	5
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	861 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G3/8
气接口, 气口 3	G3/8
气接口, 气口 5	G3/8
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金