


气路板  
**VABM-P7-18MB-G18-M5-4**  
订货号: 8076387

FESTO

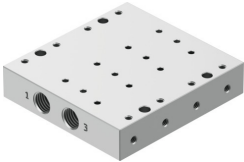

数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 网格尺寸              | 18 mm          |
| 结构特点              | 向下连接方向         |
| 最大阀位数量            | 4              |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 2 - 中等耐腐蚀能力    |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 用于阀安装的最大紧固扭矩      | 0.6 Nm         |
| 产品重量              | 180 g          |
| 气接口，气口 1          | G1/8           |
| 气接口，气口 2          | M5             |
| 材料说明              | RoHS 合规        |
| 气路板材料             | 精制铝合金          |