


轴向安装组件  
**EAMM-A-P4-28B-40R**  
订货号: 8107707

FESTO

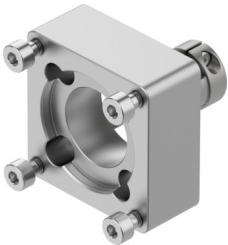

数据表

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 安装位置              | 可选             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%        |
| 防护等级              | IP40           |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C |
| 可传递的扭矩            | 0.7 Nm         |
| 产品重量              | 71 g           |
| 接口代码，驱动器          | P4-28B         |
| 接口代码，电机输入         | 40R            |
| 材料说明              | RoHS 合规        |