


單向節流閥 GR-M5-B

訂貨編號: 151213

FESTO

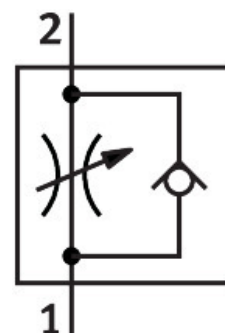

資料表

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣動介面，氣口 1	M5
氣動介面，氣口 2	M5
調節元件	滾花螺絲
安裝方式	面板式安裝 具通孔 是否要:
流量控制方向上的標準標稱流量	115 l/min
封鎖方向上的標準標稱流量	130 l/min...137 l/min
工作壓力	0.5 bar...10 bar
環境溫度	-20 °C...60 °C
外殼材質	精製鋁合金
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
安裝位置	可選
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-20 °C...60 °C
公稱通徑	2 mm
產品重量	19 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
套管材質	POM
調節螺絲材質	高合金鋼

特性	值
螺帽材料	精製鋁合金