


氣路板模組 MHP1-PR10-3-PI-PCB

訂貨編號: 197246

FESTO

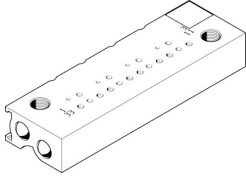

資料表

特性	值
最大閥位數量	10
工作壓力	0 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...40 °C
閥的安裝方式	透過內螺紋安裝
氣動介面, 氣口 1	M5
氣動介面, 氣口 3	M5
底座材質	精製鋁合金