


# 單向節流閥

## GR-QB-1/4-U

訂貨編號: 534682

FESTO

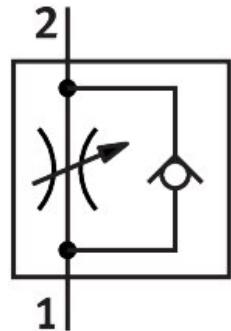

## 資料表

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣動介面, 氣口 1	QB-1/4
氣動介面, 氣口 2	QB-1/4
驅動方式	手冊
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	是否要: 管式安裝 具通孔
流量控制方向上的標準標稱流量	21.1 ft <sup>3</sup> /min
封鎖方向上的標準標稱流量	22.4 ft <sup>3</sup> /min...24.7 ft <sup>3</sup> /min
工作壓力	-13.8 psi...116 psi
環境溫度	0 °C...60 °C
外殼材質	加強型 PBT
安裝位置	可選
流量控制方向上的標準流量 6 -> 0 bar	35 ft <sup>3</sup> /min
止回方向上的標準流量 6 -> 0 bar	47.6 ft <sup>3</sup> /min...48 ft <sup>3</sup> /min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
介質溫度	32 °F...140 °F
產品重量	1 oz
旋入螺釘的材料	黃銅 鍍鎳
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
釋放環材料	POM

特性	值
滾花頭材質	黃銅 鍍鎳
調節螺絲材質	黃銅 鍍鎳