


夾爪加工件  
**BUB-HGPT-40-B**  
訂貨編號: 560248

FESTO

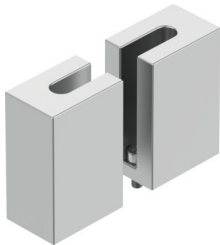

資料表

| 特性                | 值                 |
|-------------------|-------------------|
| 尺寸                | 40                |
| 安裝位置              | 可選                |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力       |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度              | 5 °C...60 °C      |
| 每個抓手夾抓的產品重量       | 280 g             |
| 安裝方式              | 透過通孔和定位套          |
| 材料說明              | RoHS 合規           |
| 非機加工件材料           | 精製鋁合金             |