


**導向單元**  
**FEN-12/16-160-GF**  
訂貨編號: 8208450

**FESTO**

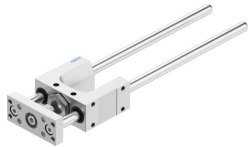

**資料表**

| 特性                | 值              |
|-------------------|----------------|
| 尺寸                | 12/16          |
| 行程                | 160 mm         |
| 安裝位置              | 可選             |
| 導軌                | 滑動軸承導軌         |
| 結構特點              | 導軌             |
| 防爆                | 必須遵守證書中的資訊！    |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度              | -20 °C...80 °C |
| 位移力               | 15 N           |
| 移動質量              | 353 g          |
| 產品重量              | 682 g          |
| 安裝方式              | 透過內螺紋安裝        |
| 材料說明              | RoHS 合規        |
| 導向部件材料            | 高合金鋼           |
| 外殼材質              | 陽極氧化精製鋁合金      |
| 連接板材料             | 陽極氧化精製鋁合金      |