


穿板式快鎖接頭 SCK-PK-3

訂貨編號: 9420

FESTO

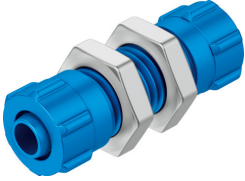

資料表

特性	值
公稱通徑	2.4 mm
安裝位置	可選
設計	穿板式
套組規格	10
工作壓力時完整溫度範圍	0 Mpa...1.6 Mpa 0 psi...232 psi
操作壓力的溫度範圍	0 bar...16 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
氣動介面, 氣口 1	用於 4 mm 外徑的氣管 用於倒鉤接頭內徑 3 mm, 具有管接螺帽
氣動介面, 氣口 2	適用於氣管外徑 4 mm 用於倒鉤接頭內徑 3 mm, 具有螺帽
管接螺帽材料	陽極氧化鍛造鋁合金
材料說明	RoHS 合規
螺帽材料	鍍鋅鋼
接頭材料	陽極氧化鍛造鋁合金