


Elektrische Verbindungstechnik, für AS-Interface

FESTO

Datenblatt – ASI-SD



- Flachkabeldose für Anschluss von AS-Interface-Teilnehmern an das AS-Interface-Bussystem
- M12-Anschluss
- verpolungssicher
- lösbare Verbindung
- 2- oder 4-polig

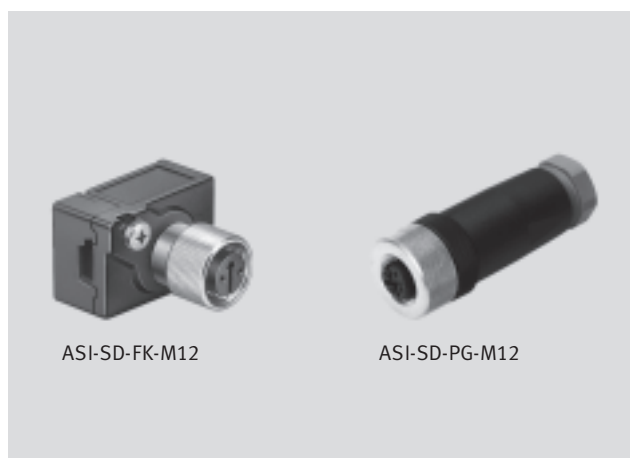

ASI-SD-FK-M12

ASI-SD-PG-M12

Allgemeine Technische Daten		
Typ	ASI-SD-FK-M12	ASI-SD-PG-M12
Einbaulage	beliebig	
Anschlussart	Durchdringungstechnik	Schraubklemme
Anschlussquerschnitt [mm ²]	1,5	0,75
Kabelverschraubung	–	Pg9
Schutzart	IP67	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid	
Werkstoff-Info Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet	Bronze
Werkstoff-Info Überwurfmutter	Oberfläche vernickelt	
Betriebstemperatur [°C]	–25 ... +60	–40 ... +85

  Bestellangaben							
	Elektrischer Anschluss	Befestigungsart	Betriebsspannungsbereich [V]	Strombelastbarkeit [A]	Produktgewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
	Stecker gerade, 2-polig,	Rändelschraube	40 AC	2	16,8	ASI-SD-FK-M12	18 788
	Stecker gerade, 4-polig, Schraubklemme		125 AC	3	27,6	ASI-SD-PG-M12	18 789

Elektrische Verbindungstechnik, für AS-Interface


Datenblatt – ASI-SD

FESTO


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

ASI-SD-FK-M12

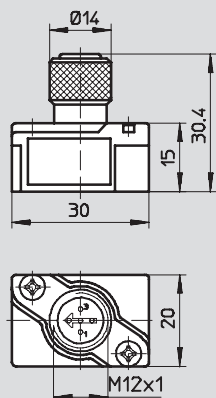

ASI-SD-PG-M12

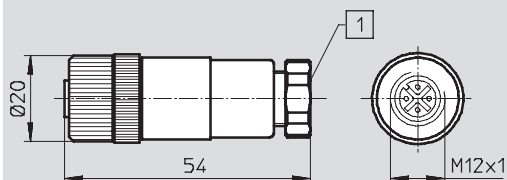


1 Dichtung für AS-Interface-Kabel

Elektrische Verbindungstechnik, für AS-Interface

FESTO

Datenblatt – ASI-SD-FK

- Flachkabeldose für Anschluss von AS-Interface-Teilnehmern an das AS-Interface-Bussystem
- 0°- und 180°-Version
- verpolungssicher
- lösbare Verbindung
- 2-polig
- Blindstopfen zum Verschließen ungenutzter Anschlüsse

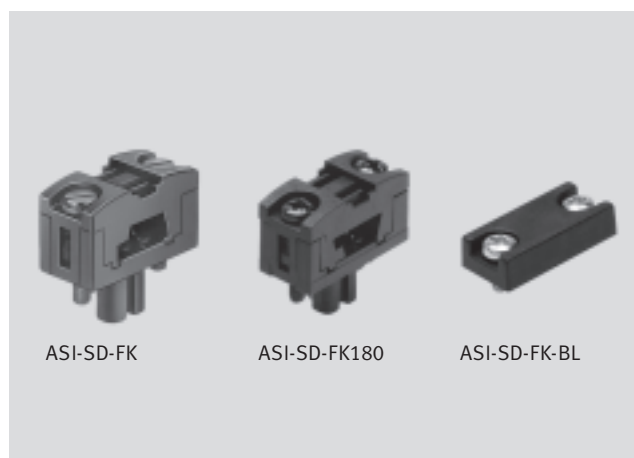


Allgemeine Technische Daten			
Typ	ASI-SD-FK	ASI-SD-FK180	ASI-SD-FK-BL
Einbaulage	beliebig		
Ausführung	Kabeldurchführung 0°	Kabeldurchführung 180°	–
Anschlussart	Durchdringungstechnik		–
Anschlussquerschnitt [mm²]	1,5		–
Schutzart	IP65		
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid		
Werkstoff-Info Kontakte	Bronze		–
Umgebungstemperatur [°C]	–5 ... +50		
Lagertemperatur [°C]	–30 ... +85		

Bestellangaben								
	Elektrischer Anschluss	Befestigungsart	Betriebsspannungsbereich		Strombelastbarkeit [A]	Produktgewicht [g]	Typ	Teile-Nr.
			[V]	[V]				
	Dose, gerade, 2-polig	2 Schrauben M2,5	60 AC	75 DC	3	6,8	ASI-SD-FK	18 785
						6,2	ASI-SD-FK180	196 089
	–	2 Schrauben M2,5x6	–	–	–	3	ASI-SD-FK-BL	196 090

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

ASI-SD-FK

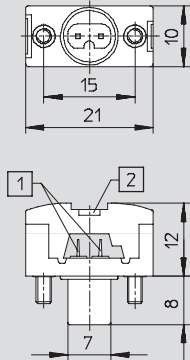


- 1 Kontaktschwerter für die Kontaktierung des Flachkabels
- 2 Befestigungsmöglichkeit für die Bezeichnungsschilder IBS-6x10

ASI-SD-FK180

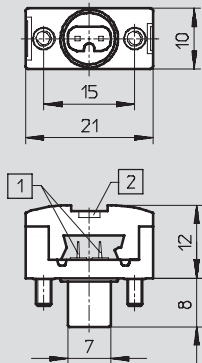

- 1 Kontaktschwerter für die Kontaktierung des Flachkabels
- 2 Befestigungsmöglichkeit für die Bezeichnungsschilder IBS-6x10

ASI-SD-FK-BL

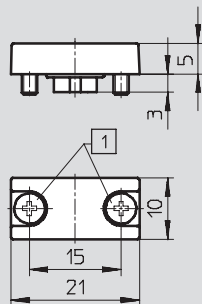

- 1 Befestigungsschrauben M2,5x6