

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge

FESTO

Datenblatt – KM8

- Steckdosenkabel für den Anschluss von Eingängen/Ausgängen
- beidseitig konfektioniert
- Kabellängen 0,5 m, 1 m, 2,5 m oder 5 m
- Dose/Stecker 3-polig oder 4-polig



Allgemeine Technische Daten		
Typ		KM8-...
Befestigungsart		Überwurfmutter/Gewindestecker
Einbaulage		beliebig
Betriebsspannungsbereich	[V]	60 AC
	[V]	75 DC
Strombelastbarkeit	[A]	4
Schutzart nach EN 60 529		IP65 (montiert)
Werkstoff-Info Gehäuse		Polyurethan
Werkstoff-Info Kontakte		Bronze, vernickelt/vergoldet
Werkst.-Info Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff-Info Kabelmantel		Polyurethan
Umgebungstemperatur	[°C]	–25 ... +85
Umgebungstemperatur bewegte	[°C]	+20 ... +80
Kabelverlegung		

Bestellangaben							
	Elektrischer Anschluss	Kabel- aufbau [mm²]	Kabel-Ø [mm]	Produkt- gewicht [g]	Kabel- länge [m]	Typ	Teile-Nr.
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5	26	0,5	KM8-M8-GSGD-0,5	175 488
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5	40	1	KM8-M8-GSGD-1	175 489
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5	78,8	2,5	KM8-M8-GSGD-2,5	165 610
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5	140	5	KM8-M8-GSGD-5	165 611
	Gerader Stecker, 3-polig, M8 Gerade Dose, 3-polig, M8	3x0,25	4,5				

Elektrische Verbindungstechnik, für Eingänge/Ausgänge


Datenblatt – KM8

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

KM8-M8-...

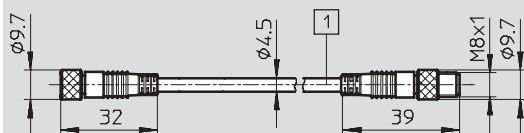

L1 Länge gemäß Typ (0,5 m, 1 m, 2,5 m oder 5 m)

Beschaltung (Blick auf Dose/Stecker)

KM8-M8-...

Dose	Pin	Aderfarbe	Pin	Stecker
	1	Braun	1	
	2	Blau	2	
	3	Schwarz	3	

-  - Hinweis

Weitere Varianten können über den Produktbaukasten NEBU

→ Internet: [nebu](http://nebu.festo.com) konfiguriert und bestellt werden.