


Verbindungsleitung NEBV



Datenblatt

-  - Temperaturbereich
-10 ... +50°C
- Für CPE10 und CPE14
- Mit Rundstecker

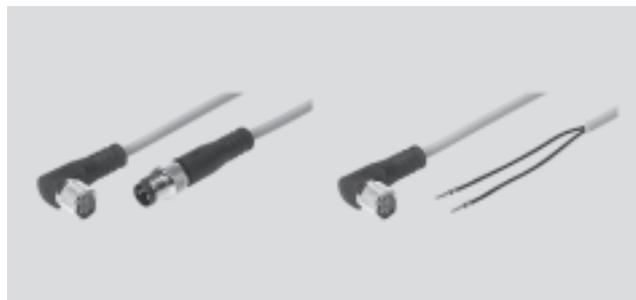

Allgemeine Technische Daten		NEBV-M8W4L-...-LE2	NEBV-M8W4L-...-M8G3
Typ			
Elektrischer Anschluss		<ul style="list-style-type: none"> • Dose gewinkelt M8x1, 4-polig • Kabel2-adrig 	<ul style="list-style-type: none"> • Dose gewinkelt M8x1, 4-polig • Stecker gerade M8x1, 3-polig
Anziehdrehmoment	[Nm]	0,3	
Kabelaufbau	[mm ²]	2x0,25	
Kabeldurchmesser	[mm]	3,4	
Aderenden		Aderendhülse	-
Schaltzustandsanzeige		LED gelb	
Strombelastbarkeit bei 40°C	[A]	3	
Schutzart nach EN 60529		IP65 und IP67 (montiert)	
Entspricht Norm		EN 61076-2-101, ISO 20401	
Leitungseigenschaft		schleppkettentauglich	
Minimaler Kabel-Biegeradius	[mm]	35	
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	20,4 ... 26,4	
Umgebungstemperatur	[°C]	-10 ... +50	
Werkstoff	Gehäuse	Thermoplastisches Polyurethan-Elastomer	
	Isolierhülle	Polyvinylchlorid	
	Kabelmantel	Polyurethan	
	Steckdosenkontakte	Messing vergoldet	
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform	

Abmessungen Download CAD-Daten → www.festo.com

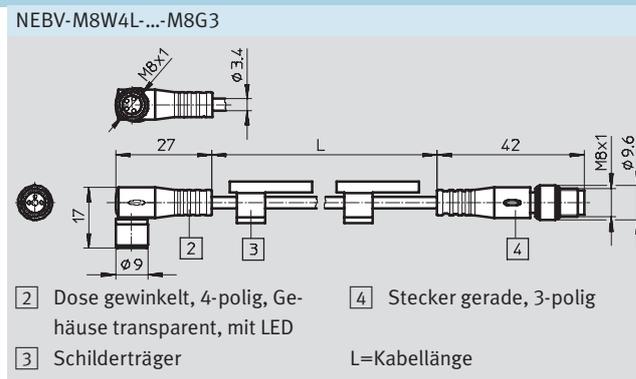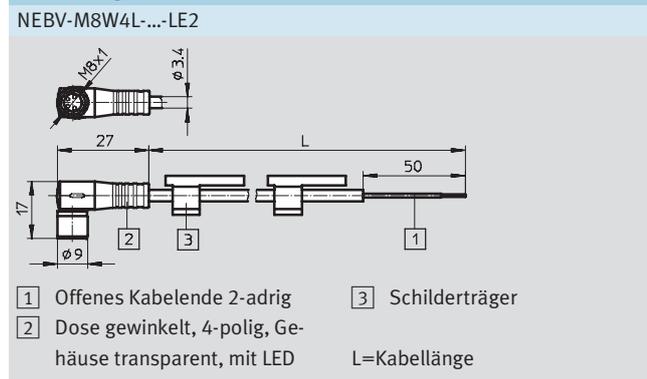

Bestellangaben

	Beschreibung	Produktgewicht [g]	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gewinkelt / Kabel	45	2,5	562471	NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2
		85	5	562472	NEBV-M8W4L-E-5-LE2
		165	10	562473	NEBV-M8W4L-E-10-LE2
	Dose gewinkelt / Stecker gerade	50	2,5	562468	NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3
		90	5	562469	NEBV-M8W4L-E-5-M8G3
		170	10	562470	NEBV-M8W4L-E-10-M8G3