

Steckverschraubungen NPQM

FESTO



Steckverschraubungen NPQM

Technische Daten

FESTO

Allgemeine Technische Daten	
Baugröße	Standard
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring

Werkstoffe	
Gehäuse	Messing vernickelt
Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Betriebsdruck	[bar]	–0,95 ... +16
Betriebsmedium		gefilterte Druckluft, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur	[°C]	–20 ... +70
Korrosionsbeständigkeit	KBK ¹⁾	1

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Steckverschraubungen NPQM

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2				→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
Gerade Form	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innen-/Außensechskant									
		NPQM-D	–	–	G 1/8	–	–	4, 6, 8	–	6
	G 1/4				6, 8, 10, 12					
	G 3/8				8, 10, 12, 14					
	G 1/2				10, 12, 14					
	Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant									
		NPQM-DK	M5	–	–	–	–	4, 6	–	6
	M7		4, 6							
	Steckverschraubung – Innengewinde mit Außensechskant									
		NPQM-D	–	–	G 1/8	–	–	4, 6, 8	–	7
	G 1/4				6, 8, 10					
	Steckverbindung									
		NPQM-D	–	–	–	4	–	4	–	7
	6					6				
	8					8				
	10					10				
	12					12				
	14					14				
	Schott-Steckverbindung									
		NPQM-H	–	–	–	4	–	–	–	8
	6									
	8									
	10									
	12									
	Steckverbindung mit Steckhülse									
		NPQM-D	–	–	–	4	–	–	6, 8	8
	6					4, 8, 10, 12, 14				
8	6, 10, 12, 14									
10	12, 14									
12	14									
Steckhülse										
	NPQM-D	–	–	–	–	–	4	–	9	
6					6					
8					8					
10					10					
12					12					
14					14					

Steckverschraubungen NPQM

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1				Anschluss D2		→ Seite/ Internet	
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø		Steck- hülsen-Ø
L-Form	L-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		NPQM-L	M5	–	–	–	–	4, 6	–	10
			–		G1/8			4, 6, 8		
					G1/4			6, 8, 10, 12		
					G3/8			8, 10, 12, 14		
					G1/2			10, 12, 14		
	L-Steckverschraubung – Außengewinde mit Innensechskant									
		NPQM-LK	M5	–	–	–	–	3, 4	–	11
			–		G1/8			4, 6, 8		
					G1/4			6, 8, 10		
					G3/8			10		
	L-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		NPQM-LH	M5	–	–	–	–	4, 6	–	12
			–		G1/8			4, 6, 8		
					G1/4			6, 8		
					G3/8			8, 10, 12		
	Mehrfachverteiler 2fach – Außengewinde mit Innensechskant									
		NPQM-LFK	–	–	G1/8	–	–	4, 6, 8	–	13
					G1/4			6, 8		
L-Steckverbindung										
	NPQM-L	–	–	–	4	–	4	–	14	
					6		6			
					8		8			
					10		10			
					12		12			
					14		14			
L-Steckverbindung mit Steckhülse										
	NPQM-L	–	–	–	4	–	–	4	14	
					6		–	6		
					8		–	8		
					10		–	10		

Steckverschraubungen NPQM

Lieferübersicht

FESTO

Bauform	Ausführung	Typ	Anschluss D1			Anschluss D2		Anschluss D2		→ Seite/ Internet
			M-Gewinde	R-Gewinde	G-Gewinde	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	Schlauch- Außen-Ø	Steck- hülsen-Ø	
T-Form	T-Steckverschraubung – Außengewinde mit Außensechskant									
		NPQM-T	–	–	G 1/8	–	–	4, 6, 8	–	15
					G 1/4			6, 8, 10		
					G 3/8			8, 10, 12		
					G 1/2			12		
	T-Steckverbindung									
		NPQM-T	–	–	–	4	–	4	–	16
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
						14		14		
	T-Steckverbindung mit Steckhülse									
		NPQM-T	–	–	–	4	–	–	4	16
						6		6		
						8		8		
						10		10		
Y-Form	Y-Steckverbindung									
		NPQM-Y	–	–	–	4	–	4	–	17
						6		6		
						8		8		
						10		10		
						12		12		
		NPQM-Y reduzierend	–	–	–	6	–	4	–	17
						8		6		
						10		8		


Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

FESTO

Steckverschraubung NPQM-D

Außengewinde mit Innen-/
Außensechskant

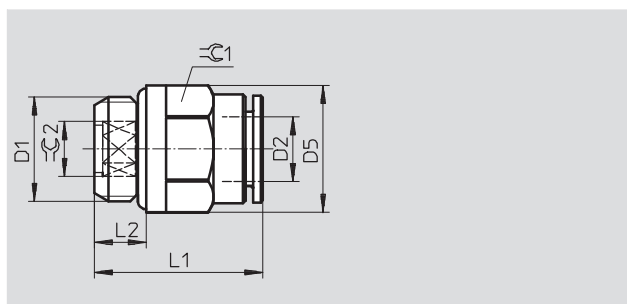


Abmessungen und Bestellangaben											
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5	L1	L2	≈C 1	≈C 2	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2	Ø					[g]			
G-Gewinde mit Dichtring											
G ¹ / ₈	3,0	4	13,0	16,5	5,0	9	3	6,1	558661	NPQM-D-G18-Q4-P10	10
	4,0	6	13,5	19,5	5,0	12	4	9,0	558662	NPQM-D-G18-Q6-P10	10
	6,0	8	13,0	23,5	5,0	13	6	11,4	558663	NPQM-D-G18-Q8-P10	10
G ¹ / ₄	4,0	6	16,0	19,5	6,5	12	4	12,7	558664	NPQM-D-G14-Q6-P10	10
	6,0	8	16,0	21,5	6,5	14	6	13,6	558665	NPQM-D-G14-Q8-P10	10
	8,0	10	16,0	27,5	6,5	15	8	17,4	558666	NPQM-D-G14-Q10-P10	10
	8,0	12	16,0	28,5	6,5	19	8	26,2	558667	NPQM-D-G14-Q12-P10	10
G ³ / ₈	6,0	8	20,0	21,0	7,0	14	6	20,1	558668	NPQM-D-G38-Q8-P10	10
	8,0	10	20,0	25,0	7,0	16	8	22,6	558669	NPQM-D-G38-Q10-P10	10
	10,0	12	20,0	28,5	7,0	19	10	28,9	558670	NPQM-D-G38-Q12-P10	10
	10,0	14	20,0	32,0	7,0	22	10	37,5	570450	NPQM-D-G38-Q14-P10	 Neu 1
G ¹ / ₂	8,0	10	25,0	25,5	8,5	16	8	34,5	558671	NPQM-D-G12-Q10-P10	10
	10,0	12	25,0	26,5	8,5	19	10	36,1	558672	NPQM-D-G12-Q12-P10	10
	12,0	14	25,0	32,0	8,5	22	12	42,4	570451	NPQM-D-G12-Q14-P10	 Neu 1

1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubung NPQM-DK

Außengewinde mit
Innensechskant

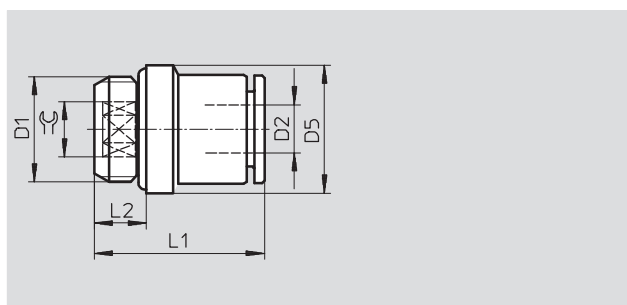

Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2		Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2					[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring										
M5	2,5	4	8,0	19,0	4,0	2,5	4,6	558657	NPQM-DK-M5-Q4-P10	10
	2,5	6	8,0	22,0	4,0	2,5	8,6	558658	NPQM-DK-M5-Q6-P10	10
M7	3,0	4	9,0	20,0	5,0	3,0	–	558659	NPQM-DK-M7-Q4-P10	10
	3,0	6	9,0	23,0	5,0	3,0	–	558660	NPQM-DK-M7-Q6-P10	10

1) Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

Steckverschraubung NPQM-D

Innengewinde mit


Außensechskant

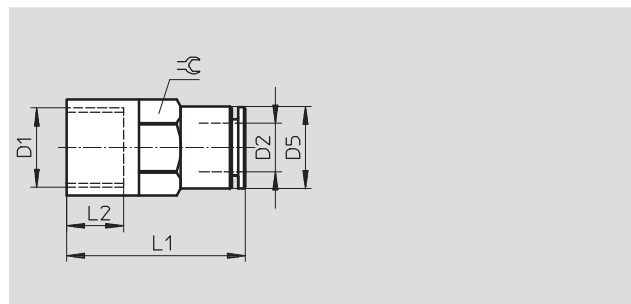

Abmessungen und Bestellangaben										
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	L2		Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2								
G-Gewinde										
G ¹ / ₈	3,0	4	9,0	23,5	7,5	9	10,0	558674	NPQM-D-G18F-Q4-P10	10
	5,0	6	12,0	26,0	7,5	12	15,1	558675	NPQM-D-G18F-Q6-P10	10
	7,0	8	14,0	26,0	7,5	14	17,5	558676	NPQM-D-G18F-Q8-P10	10
G ¹ / ₄	5,0	6	12,0	30,0	11,0	12	18,5	558678	NPQM-D-G14F-Q6-P10	10
	7,0	8	14,0	30,0	11,0	14	20,2	558679	NPQM-D-G14F-Q8-P10	10
	9,0	10	16,0	32,0	11,0	16	24,4	558680	NPQM-D-G14F-Q10-P10	10

1) Packungseinheit in Stück

Steckverbindung NPQM-D

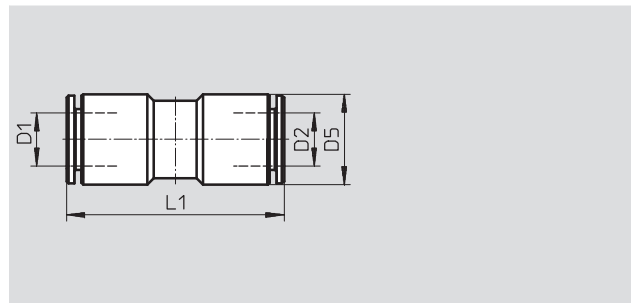

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ			PE ¹⁾
D1	[mm]	D2								
4	3,0	4	9,0	28,0	6,8	558760	NPQM-D-Q4-E-P10			10
6	5,0	6	12,0	33,5	15,0	558761	NPQM-D-Q6-E-P10			10
8	7,0	8	14,0	34,0	18,0	558762	NPQM-D-Q8-E-P10			10
10	9,0	10	16,0	38,5	22,5	558763	NPQM-D-Q10-E-P10			10
12	11,0	12	19,0	41,0	36,6	558764	NPQM-D-Q12-E-P10			10
14	13,0	14	22,0	47,0	47,4	570452	NPQM-D-Q14-E-P10	 Neu		1


1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

FESTO


Schott-Steckverbindung NPQM-H

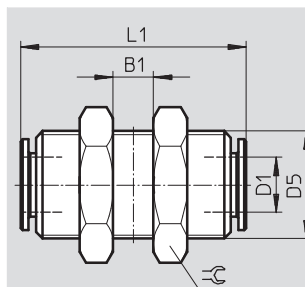

Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5	B1	L1		Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
4	3,0	M12x1	11,0	28,0	16	23,5	558806	NPQM-H-Q4-E-P10	10
6	5,0	M14x1	16,0	34,0	18	33,0	558807	NPQM-H-Q6-E-P10	10
8	7,0	M16x1	17,0	34,0	20	39,5	558808	NPQM-H-Q8-E-P10	10
10	9,0	M18x1	19,0	39,0	22	51,5	558809	NPQM-H-Q10-E-P10	10
12	11,0	M20x1	20,0	41,0	24	60,0	558810	NPQM-H-Q12-E-P10	10

1) Packungseinheit in Stück

Steckverbindung NPQM-D mit Stechhülse

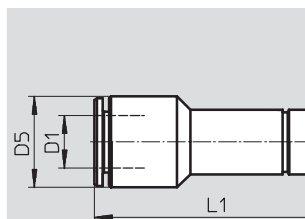


Abmessungen und Bestellangaben									
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Steck- hülse-Ø D2	D5 Ø	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ		PE ¹⁾
4	3,0	6	9,0	33,5	7,0	558765	NPQM-D-Q4-S6-P10		10
	3,5	8	9,0	33,5	10,0	558766	NPQM-D-Q4-S8-P10		10
6	2,5	4	12,0	35,5	10,0	558767	NPQM-D-Q6-S4-P10		10
	5,0	8	12,0	35,0	11,5	558768	NPQM-D-Q6-S8-P10		10
	5,5	10	12,0	36,5	15,5	558769	NPQM-D-Q6-S10-P10		10
	5,5	12	12,0	35,5	22,2	558770	NPQM-D-Q6-S12-P10		10
	5,0	14	14,0	37,5	25,0	570457	NPQM-D-Q6-S14-P10	 Neu	1
8	4,0	6	14,0	39,5	13,5	558771	NPQM-D-Q8-S6-P10		10
	7,0	10	14,0	37,0	15,0	558772	NPQM-D-Q8-S10-P10		10
	7,0	12	14,0	39,0	23,0	558773	NPQM-D-Q8-S12-P10		10
	7,0	14	14,0	38,5	31,5	570458	NPQM-D-Q8-S14-P10	 Neu	1
10	9,0	12	16,0	42,0	20,0	558774	NPQM-D-Q10-S12-P10		10
	9,0	14	16,0	42,0	29,5	570456	NPQM-D-Q10-S14-P10	 Neu	1
12	11,0	14	19	43,0	24	570459	NPQM-D-Q12-S14-P10	 Neu	1

1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

Steckhülse NPQM-D

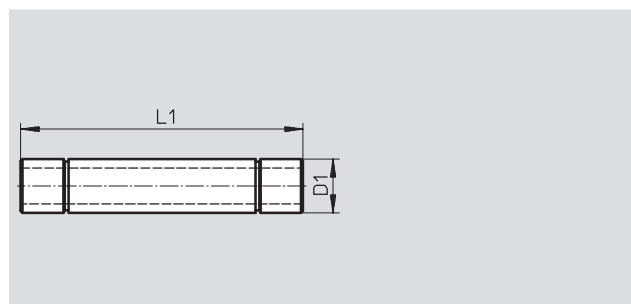

Abmessungen und Bestellangaben						
Steck- hülse-Ø D1	Nennweite [mm]	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
4	2,0	35,0	2,8	558811	NPQM-D-S4-E-P10	10
6	4,0	40,0	5,5	558812	NPQM-D-S6-E-P10	10
8	6,0	42,0	7,5	558813	NPQM-D-S8-E-P10	10
10	8,0	50,0	11,0	558814	NPQM-D-S10-E-P10	10
12	10,0	53,0	14,0	558815	NPQM-D-S12-E-P10	10
14	12,0	54,0	18,5	570455	NPQM-D-S14-E-P10  Neu	1

1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen NPQM


Datenblatt

FESTO

L-Steckverschraubung NPQM-L

Außengewinde mit

Außensechskant

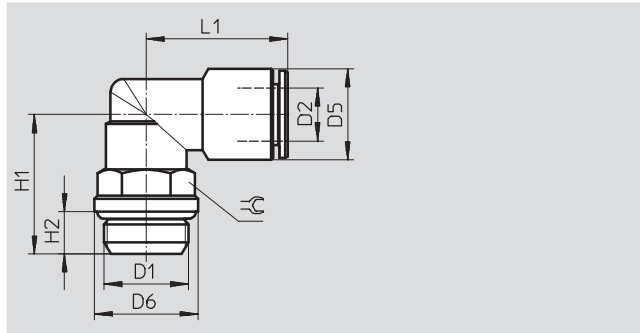

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1		Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2							[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring												
M5	3,0	4	9,0	8,0	14,0	4,0	17,5	9	8,8	558704	NPQM-L-M5-Q4-P10	10
	3,5	6	12,0	8,0	14,0	4,0	20,5	9	11,9	558705	NPQM-L-M5-Q6-P10	10
G-Gewinde mit Dichtring												
G1/8	3,0	4	9,0	13,0	18,0	5,0	19,5	13	15,7	558708	NPQM-L-G18-Q4-P10	10
	5,0	6	12,0	13,0	18,0	5,0	22,0	13	18,5	558709	NPQM-L-G18-Q6-P10	10
	5,5	8	14,0	13,0	18,0	5,0	22,5	13	22,0	558710	NPQM-L-G18-Q8-P10	10
G1/4	5,0	6	12,0	16,0	21,5	6,5	22,0	13	21,8	558711	NPQM-L-G14-Q6-P10	10
	5,5	8	14,0	16,0	21,5	6,5	22,5	13	25,3	558712	NPQM-L-G14-Q8-P10	10
	8,5	10	16,0	16,0	22,0	6,5	26,0	16	34,0	558713	NPQM-L-G14-Q10-P10	10
	11,0	12	19,0	16,0	25,5	6,5	28,5	20	58,5	558714	NPQM-L-G14-Q12-P10	10
G3/8	6,0	8	14,0	20,0	25,5	7,0	23,0	16	37,7	558715	NPQM-L-G38-Q8-P10	10
	8,5	10	16,0	20,0	25,5	7,0	26,0	16	39,2	558716	NPQM-L-G38-Q10-P10	10
	11,0	12	19,0	20,0	26,0	7,0	28,5	20	56,1	558717	NPQM-L-G38-Q12-P10	10
	12,0	14	22,0	20,0	26,0	7,0	31,0	20	61,6	570460	NPQM-L-G38-Q14-P10	 Neu 1
G1/2	8,5	10	16,0	25,0	27,5	8,5	26,0	16	43,2	558718	NPQM-L-G12-Q10-P10	10
	11,0	12	19,0	25,0	30,5	8,5	28,5	20	65,1	558719	NPQM-L-G12-Q12-P10	10
	12,0	14	22,0	25,0	30,5	8,5	31,0	20	69,9	570461	NPQM-L-G12-Q14-P10	 Neu 1

1) Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

FESTO

L-Steckverschraubung NPQM-LK

Außengewinde mit
Innensechskant

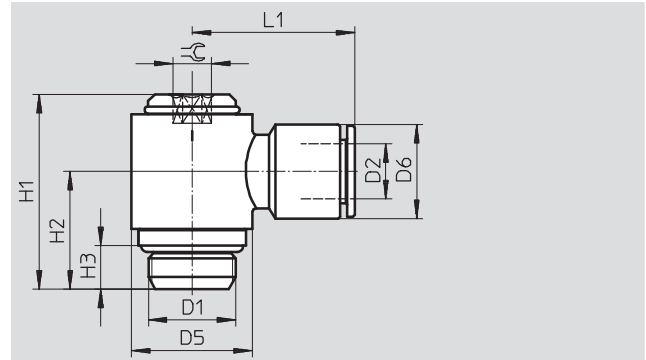

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2								[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M5	2,0	3	10,0	7,0	19,0	11,0	4,0	15,0	3	8,1	558816	NPQM-LK-M5-Q3-P10	10
	2,0	4	10,0	9,0	19,0	11,0	4,0	18,5	3	10,1	558817	NPQM-LK-M5-Q4-P10	10
G-Gewinde mit Dichtring													
G1/8	4,0	4	14,0	9,0	25,5	15,0	5,0	20,5	4	22,2	558818	NPQM-LK-G18-Q4-P10	10
	4,0	6	14,0	12,0	25,5	15,0	5,0	22,5	4	24,4	558819	NPQM-LK-G18-Q6-P10	10
	4,0	8	14,0	14,0	25,5	15,0	5,0	23,5	4	25,7	558820	NPQM-LK-G18-Q8-P10	10
G1/4	5,5	6	18,0	12,0	29,0	17,5	6,5	24,0	5	39,3	558821	NPQM-LK-G14-Q6-P10	10
	5,5	8	18,0	14,0	29,0	17,5	6,5	24,5	5	39,1	558822	NPQM-LK-G14-Q8-P10	10
	5,5	10	18,0	16,0	29,0	17,5	6,5	27,0	5	43,6	558823	NPQM-LK-G14-Q10-P10	10
G3/8	7,0	10	22,0	16,0	32,5	19,5	7,0	29,0	6	62,2	558825	NPQM-LK-G38-Q10-P10	10

1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen NPQM


Datenblatt

FESTO

L-Steckverschraubung NPQM-LH

Außengewinde mit

Außensechskant

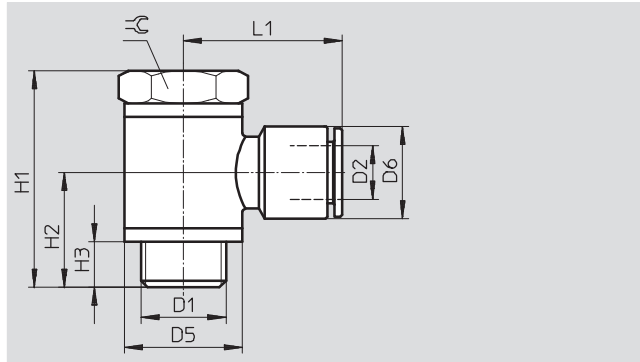

Abmessungen und Bestellangaben													
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	L1	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2								[g]			
Metrisches Gewinde mit Dichtring													
M5	3,0	4	10,0	9,0	18,5	10,0	4,0	18,5	8	–	558827	NPQM-LH-M5-Q4-P10	10
	3,5	6	10,0	12,0	18,5	10,0	4,0	21,5	8	–	558828	NPQM-LH-M5-Q6-P10	10
G-Gewinde mit Dichtring													
G1/8	3,0	4	14,0	9,0	27,0	14,0	5,0	20,5	14	–	558829	NPQM-LH-G18-Q4-P10	10
	5,0	6	14,0	12,0	27,0	14,0	5,0	22,5	14	–	558830	NPQM-LH-G18-Q6-P10	10
	6,5	8	14,0	14,0	27,0	14,0	5,0	23,5	14	–	558831	NPQM-LH-G18-Q8-P10	10
G1/4	5,0	6	18,0	12,0	31,5	16,5	6,5	24,0	17	–	558832	NPQM-LH-G14-Q6-P10	10
	6,5	8	18,0	14,0	31,5	16,5	6,5	24,5	17	–	558833	NPQM-LH-G14-Q8-P10	10
G3/8	7,0	8	22,0	14,0	36,0	18,5	7,0	26,5	20	–	558834	NPQM-LH-G38-Q8-P10	10
	8,5	10	22,0	16,0	36,0	18,5	7,0	29,0	20	–	558835	NPQM-LH-G38-Q10-P10	10
	10,5	12	22,0	19,0	36,0	18,5	7,0	29,5	20	–	558836	NPQM-LH-G38-Q12-P10	10

1) Packungseinheit in Stück


Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

FESTO

Mehrfachverteiler NPQM-LFK

Außengewinde mit
Innensechskant

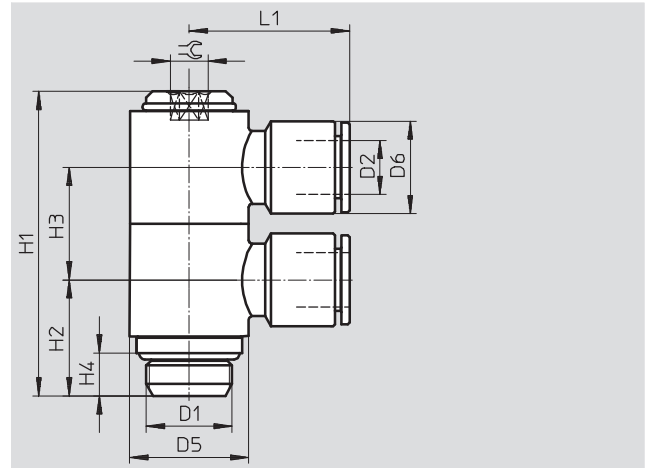

Abmessungen und Bestellangaben														
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≈	Gewicht/ Stück	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2									[g]			
G ¹ / ₈	4,0	4	14,0	9,0	40,5	15,0	15,0	5,0	20,5	4	40,0	558837	NPQM-LFK-G18-Q4-P10	10
	4,0	6	14,0	12,0	40,5	15,0	15,0	5,0	22,5	4	46,0	558838	NPQM-LFK-G18-Q6-P10	10
	4,0	8	14,0	14,0	40,5	15,0	15,0	5,0	23,5	4	50,0	558839	NPQM-LFK-G18-Q8-P10	10
G ¹ / ₄	5,5	6	18,0	12,0	46,0	17,5	17,0	6,5	24,0	5	69,5	558840	NPQM-LFK-G14-Q6-P10	10
	5,5	8	18,0	14,0	46,0	17,5	17,0	6,5	24,5	5	69,5	558841	NPQM-LFK-G14-Q8-P10	10


1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

FESTO


L-Steckverbindung NPQM-L

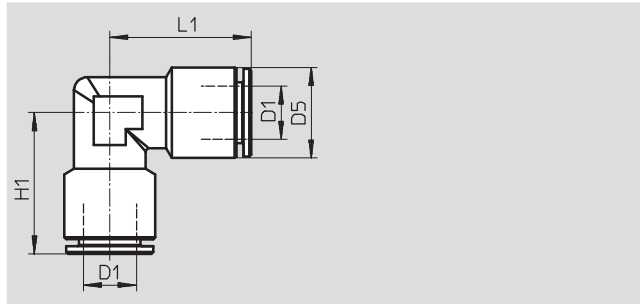

Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
4	3,0	9,0	17,5	17,5	9,0	558776	NPQM-L-Q4-E-P10	10
6	5,0	12,0	20,5	20,5	16,5	558777	NPQM-L-Q6-E-P10	10
8	7,0	14,0	22,5	22,5	22,0	558778	NPQM-L-Q8-E-P10	10
10	9,0	16,0	25,0	25,0	29,5	558779	NPQM-L-Q10-E-P10	10
12	11,0	19,0	26,5	26,5	48,5	558780	NPQM-L-Q12-E-P10	10
14	12,0	22,0	31,5	31,5	58,0	570453	NPQM-L-Q14-E-P10	 Neu 1

1) Packungseinheit in Stück

L-Steckverbindung NPQM-L mit Stechkülse

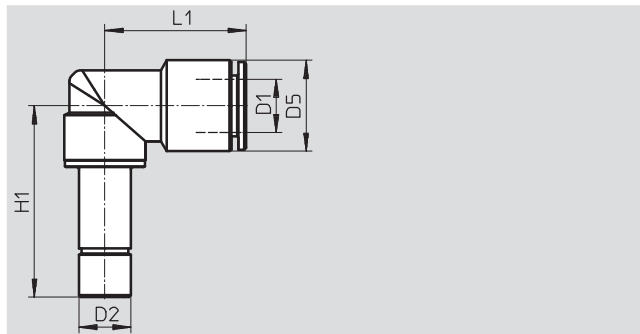

Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Steck- hülsen-Ø D2	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ
4	3,0	4	9,0	25,5	19,5	14,0	558781	NPQM-L-Q4-S4-P10
6	5,0	6	12,0	29,5	22,0	17,0	558782	NPQM-L-Q6-S6-P10
8	5,5	8	14,0	29,5	22,5	20,5	558783	NPQM-L-Q8-S8-P10
10	8,5	10	16,0	33,5	26,0	30,0	558784	NPQM-L-Q10-S10-P10

1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen NPQM


Datenblatt

FESTO

T-Steckverschraubung NPQM-T

Außengewinde mit

Außensechskant

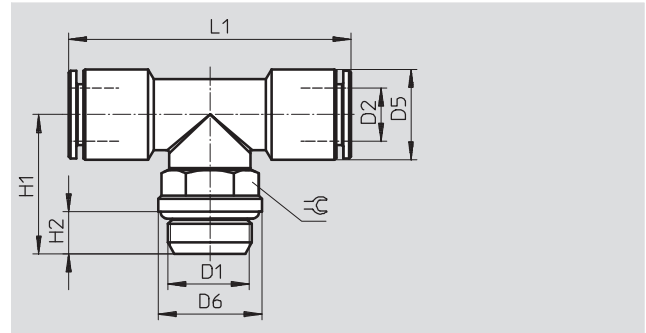

Abmessungen und Bestellangaben												
Anschluss	Nennweite	Schlauch- Außen-Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	⌀	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
D1	[mm]	D2										
G-Gewinde mit Dichtring												
G ¹ / ₈	3,0	4	9,0	13,0	18,0	5,0	39,0	13,0	20,2	558736	NPQM-T-G18-Q4-P10	10
	5,0	6	12,0	13,0	18,0	5,0	44,0	13,0	25,2	558737	NPQM-T-G18-Q6-P10	10
	5,5	8	14,0	13,0	18,0	5,0	45,0	13,0	30,7	558738	NPQM-T-G18-Q8-P10	10
G ¹ / ₄	5,0	6	12,0	16,0	21,5	6,5	44,0	13,0	29,1	558739	NPQM-T-G14-Q6-P10	10
	5,5	8	14,0	16,0	21,5	6,5	45,0	13,0	33,6	558740	NPQM-T-G14-Q8-P10	10
	8,5	10	16,0	16,0	22,0	6,5	52,0	16,0	44,4	558741	NPQM-T-G14-Q10-P10	10
G ³ / ₈	6,0	8	14,0	20,0	25,5	7,0	46,0	16,0	46,4	558743	NPQM-T-G38-Q8-P10	10
	8,5	10	16,0	20,0	25,5	7,0	52,0	16,0	49,7	558744	NPQM-T-G38-Q10-P10	10
	11,0	12	19,0	20,0	26,0	7,0	57,0	20,0	75,3	558745	NPQM-T-G38-Q12-P10	10
G ¹ / ₂	11,0	12	19,0	25,0	30,5	8,5	57,0	20,0	82,0	558747	NPQM-T-G12-Q12-P10	10


1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

FESTO


T-Steckverbindung NPQM-T

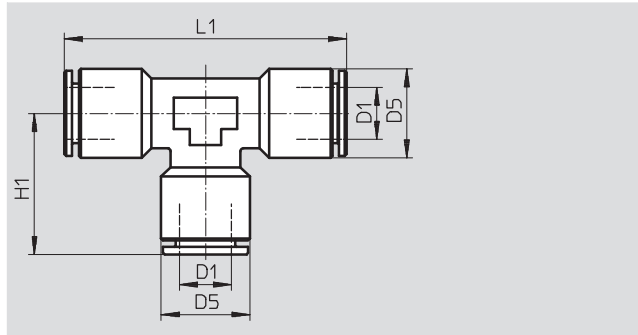

Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
4	3,0	9,0	17,5	35,0	12,5	558786	NPQM-T-Q4-E-P10	10
6	5,0	12,0	20,0	40,0	22,5	558787	NPQM-T-Q6-E-P10	10
8	7,0	14,0	21,0	42,0	28,4	558788	NPQM-T-Q8-E-P10	10
10	9,0	16,0	24,5	49,0	39,2	558789	NPQM-T-Q10-E-P10	10
12	11,0	19,0	26,0	52,0	61,3	558790	NPQM-T-Q12-E-P10	10
14	12,0	22,0	30,5	61,0	77,1	570454	NPQM-T-Q14-E-P10	 Neu 1

1) Packungseinheit in Stück

T-Steckverbindung NPQM-T mit Steckhülse

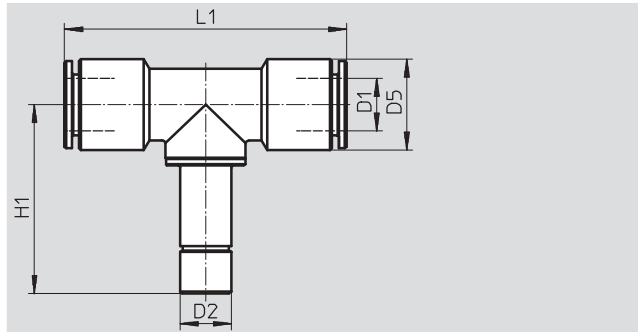

Abmessungen und Bestellangaben								
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Steck- hülse-Ø D2	D5 Ø	H1	L1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ
4	3,0	4	9,0	25,5	39,0	18,5	558791	NPQM-T-Q4-S4-P10
6	5,0	6	12,0	29,5	44,0	24,5	558792	NPQM-T-Q6-S6-P10
8	5,5	8	14,0	29,5	45,0	29,0	558793	NPQM-T-Q8-S8-P10
10	8,5	10	16,0	33,5	52,0	41,0	558794	NPQM-T-Q10-S10-P10


1) Packungseinheit in Stück

Steckverschraubungen NPQM

Datenblatt

FESTO

Y-Steckverbindung NPQM-Y

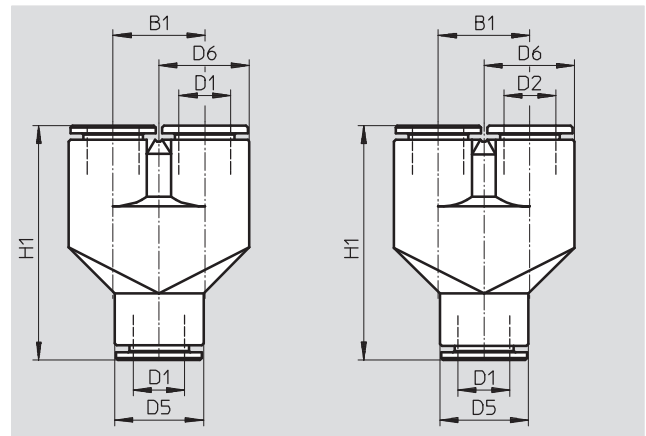

Abmessungen und Bestellangaben										
Schlauch- Außen-Ø D1	Nennweite [mm]	Schlauch- Außen-Ø D2	D5 Ø	D6 Ø	B1	H1	Gewicht/ Stück [g]	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
4	3,5	–	9,0	9,25	9,5	29,5	13,5	558798	NPQM-Y-Q4-E-P10	10
6	5,5	–	12,0	12,25	12,5	36,0	32,0	558799	NPQM-Y-Q6-E-P10	10
8	7,5	–	14,0	14,25	14,5	37,5	42,5	558800	NPQM-Y-Q8-E-P10	10
10	9,5	–	16,0	16,25	16,5	44,5	–	558801	NPQM-Y-Q10-E-P10	10
12	11,5	–	19,0	19,25	19,5	49,0	–	558802	NPQM-Y-Q12-E-P10	10
reduzierend										
6	3,5	4	12,0	12,25	12,5	36,0	–	558803	NPQM-Y-Q6-Q4-P10	10
8	5,5	6	14,0	14,25	14,5	38,5	–	558804	NPQM-Y-Q8-Q6-P10	10
10	7,5	8	16,0	16,25	16,5	44,0	–	558805	NPQM-Y-Q10-Q8-P10	10

1) Packungseinheit in Stück