

# Konfektionierbare Steckverbinder NECU, universell

Datenblatt

**Stecker PS1-SAC**  
**Anschluss-SET-SEA-KL**

- Stecker für Spannungsversorgung, 10-polig oder 30-polig
- einzeln oder als Set
- einfacher Kabelanschluss durch Klemmtechnik





Allgemeine Technische Daten			
Typ	PS1-SAC...-10POL	PS1-SAC...-30POL	SEA-KL-SAC10/30
Elektrischer Anschluss	Dose 10-polig, Klemmleiste 10-polig	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	Dose 10-polig, Klemmleiste 10/30-polig
Betriebsspannungsbereich [V AC]	max. 50		
Befestigungsart	2 Schrauben M2x7		
max. Aderquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0,08 ... 0,75		
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung		

Werkstoffe	
Gehäuse	PBT


Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +100

**Abmessungen** Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

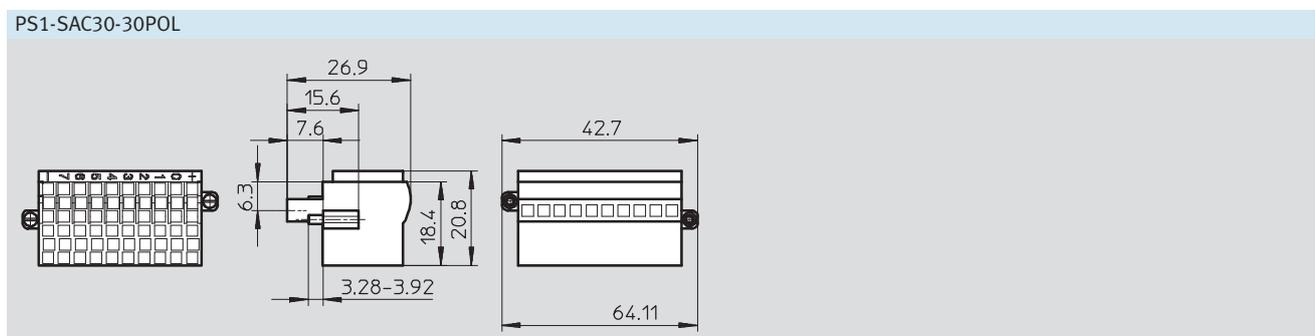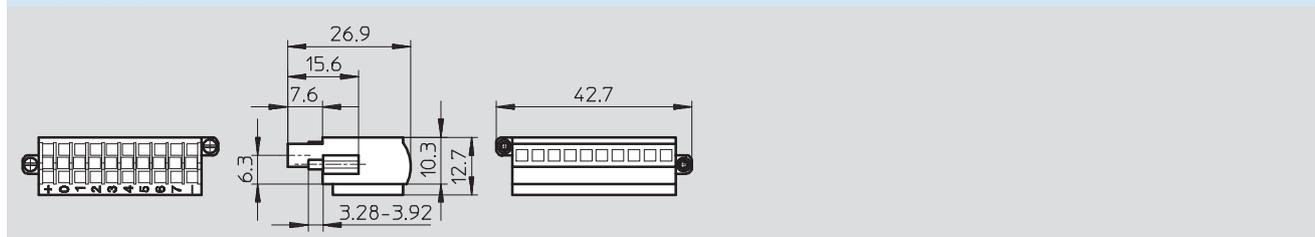

# Konfektionierbare Steckverbinder NECU, universell

Datenblatt

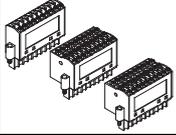Bestellangaben					
	Elektrischer Anschluss	Strombelastbarkeit [A]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10-polig	4	14	<b>197159</b>	<b>PS1-SAC10-10POL</b>
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10-polig	4	40	<b>197160</b>	<b>PS1-SAC11-10POL+LED</b>
	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	0,5	25	<b>197161</b>	<b>PS1-SAC30-30POL</b>
	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	0,5	25	<b>197162</b>	<b>PS1-SAC31-30POL+LED</b>
	Dose 10-polig, Klemmleiste 10/30-polig	0,5/4	71	<b>526256</b>	<b>SEA-KL-SAC10/30</b>
	Schraubklemmdose 10-polig	4	37	<b>160800</b>	<b>PS1-ZC13-10POL-SCHRAUBKL</b>