


Konfektionierbare Steckverbinder NECV, für Ventile

FESTO

Datenblatt

Steckdose MSSD-C

- Für Ventile mit D- und N1-Magnetspulen
- Kabelanschluss mit Klemmschrauben oder Schneidklemmtechnik

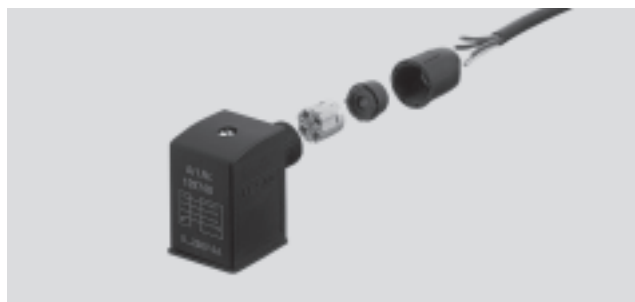

Allgemeine Technische Daten			
Typ	MSSD-C	MSSD-C-M16	MSSD-C-S-M16
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt	Dose gewinkelt	Dose
	3-polig	3-polig	4-polig
	Schraubklemme	Schraubklemme	Schneidklemme
	viereckige Bauform MSC/MSN1	viereckige Bauform	–
	Form A	Form A	Form A
Elektrischer Anschluss	nach EN 175301-803	nach EN 175301-803	–
Kabelverschraubung	Pg9	M16	–
Zulässiger Kabel-Ø [mm]	6 ... 8	6 ... 8	5,5 ... 8
Anschlussquerschnitt [mm ²]	max. 1,5	max. 1,5	0,5 ... 1
Anschlussfrequenz	–	50	10
Befestigungsart	Zentralschraube M3	Zentralschraube M3	Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig	beliebig	beliebig
Schutzart nach EN 60529	IP65 (montiert)	IP65 (montiert)	IP67 (montiert)

Werkstoffe			
Typ	MSSD-C	MSSD-C-M16	MSSD-C-S-M16
Gehäuse	Kunststoff	PA verstärkt	PA
Farbe Gehäuse	schwarz	–	schwarz
Dichtungen	–	HNBR	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	–	–

Betriebs- und Umweltbedingungen			
Typ	MSSD-C	MSSD-C-M16	MSSD-C-S-M16
Umgebungstemperatur [°C]	–25 ... +90	–20 ... +115	–25 ... +90
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie ¹⁾	–	–
Zulassung	Germanischer Lloyd	–	–

1) Bitte entnehmen Sie den Nutzungsbereich der EG-Konformitätserklärung: www.festo.com → Support → Anwenderdokumentation.

Im Falle von Nutzungsbeschränkungen der Geräte in Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereichen, sowie Kleinbetrieben, können weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Störaussendung erforderlich sein.

Konfektionierbare Steckverbinder NECV, für Ventile


Datenblatt

FESTO

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

MSSD-C

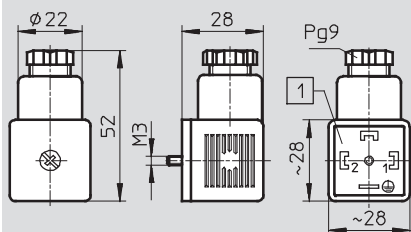


1 Einsatz um 90° umsetzbar

MSSD-C-M16

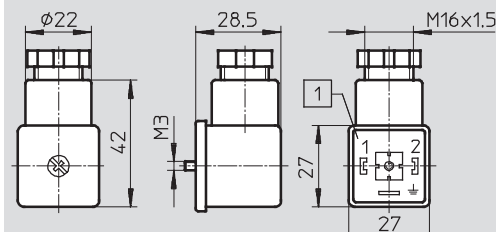

1 Einsatz um 90° umsetzbar

MSSD-C-S-M16

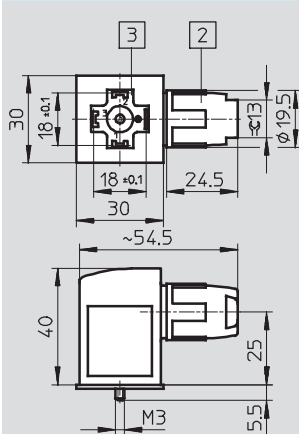

- 2 Überwurfmutter M16x1
- 3 Anschlussseite um 90° umsetzbar

Bei diesen Steckdosen werden die Kabel nicht mehr über einzelne Klemmschrauben angeschlossen, sondern beim Anziehen der Verschraubung werden die Litzen in den patentierten Schneidekontakt gepresst.

- Kabel abmanteln
- einstecken
- festdrehen
- fertig

Bestellangaben

Beschreibung	Kabelanschluss	Gewicht	Teile-Nr.	Typ
Steckdose für Ventile mit D- und N1-Magnetspulen	Schraubklemme	22 g	34583	MSSD-C
		38 g	539709	MSSD-C-M16
	Schneidklemme	38 g	192748	MSSD-C-S-M16