


Axialbausätze EAMM-A

FESTO

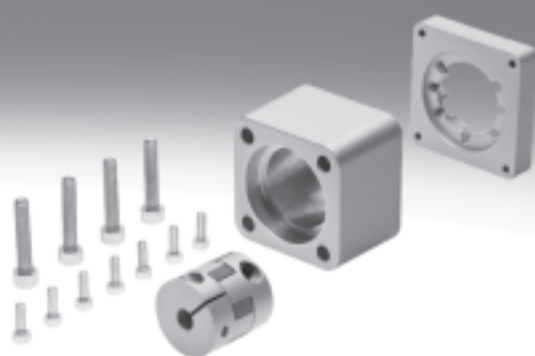


Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse DGE-ZR

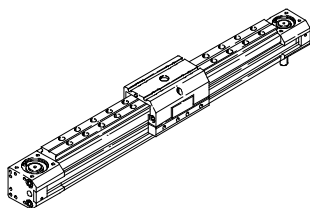

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
DGE-8-...-ZR		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550921	EAMM-A-G13-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	550922	EAMM-A-G13-42A
DGE-12-...-ZR		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550923	EAMM-A-G16-40A
EMMS-AS-55-...	550925	EAMM-A-G16-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	550924	EAMM-A-G16-42A
DGE-18-...-ZR		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550926	EAMM-A-G19-40A
EMMS-AS-55-...	550927	EAMM-A-G19-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550928	EAMM-A-G19-57A
DGE-25-...-ZR		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	550929	EAMM-A-F30-55A
EMMS-AS-70-...	550932	EAMM-A-F30-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550930	EAMM-A-F30-57A
EMMS-ST-87-...	550933	EAMM-A-F30-87A
DGE-25-...-ZR-RF		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	550942	EAMM-A-F37-55A
EMMS-AS-70-...	550945	EAMM-A-F37-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550943	EAMM-A-F37-57A
EMMS-ST-87-...	550946	EAMM-A-F37-87A


Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
DGE-40-...-ZR		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	550934	EAMM-A-F40-70A
EMMS-AS-100-...	550937	EAMM-A-F40-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550936	EAMM-A-F40-87A
DGE-40-...-ZR-RF		
mit Servomotor		
EMMS-AS-100-...	550949	EAMM-A-F47-100A
EMMS-AS-140-...	550950	EAMM-A-F47-140A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550948	EAMM-A-F47-87A
DGE-63-...-ZR		
mit Servomotor		
EMMS-AS-100-...	550939	EAMM-A-F62-100A
EMMS-AS-140-...	550941	EAMM-A-F62-140A
DGE-63-...-ZR-RF		
mit Servomotor		
EMMS-AS-100-...	550952	EAMM-A-F80-100A
EMMS-AS-140-...	550954	EAMM-A-F80-140A

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse DGE-ZR

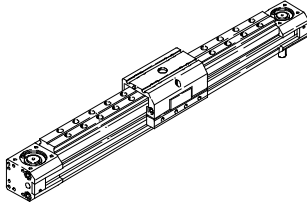

Mit Getriebe	
Motor	Axialbausatz
Getriebe	
Typ	Teile-Nr. Typ
DGE-25-...-ZR	
mit Servomotor und Getriebe	
EMMS-AS-55-...	550931 EAMM-A-F30-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55	
mit Schrittmotor und Getriebe	
EMMS-ST-57-...	550931 EAMM-A-F30-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	
DGE-25-...-ZR-RF	
mit Servomotor und Getriebe	
EMMS-AS-55-...	550944 EAMM-A-F37-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55	
mit Schrittmotor	
EMMS-ST-57-...	550944 EAMM-A-F37-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57	
DGE-40-...-ZR	
mit Servomotor und Getriebe	
EMMS-AS-100-...	550935 EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	
mit Schrittmotor und Getriebe	
EMMS-ST-87-...	550935 EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87	
DGE-40-...-ZR-RF	
mit Servomotor und Getriebe	
EMMS-AS-100-...	550947 EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	
mit Schrittmotor und Getriebe	
EMMS-ST-87-...	550947 EAMM-A-F47-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87	


Mit Getriebe	
Motor	Axialbausatz
Getriebe	
Typ	Teile-Nr. Typ
DGE-63-...-ZR	
mit Servomotor und Getriebe	
EMMS-AS-100-...	550940 EAMM-A-F62-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-100	
EMMS-AS-140-...	550940 EAMM-A-F62-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140	
mit Schrittmotor und Getriebe	
EMMS-ST-87-...	550938 EAMM-A-F62-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87	
DGE-63-...-ZR-RF	
mit Servomotor und Getriebe	
EMMS-AS-100-...	550951 EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100	
EMMS-AS-140-S-...	550953 EAMM-A-F80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140	
EMMS-AS-140-L-...	550955 EAMM-A-F80-160G
EMGA-160-P-G...-SAS-140	
mit Schrittmotor und Getriebe	
EMMS-ST-87-...	550951 EAMM-A-F80-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87	

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse DGE-SP

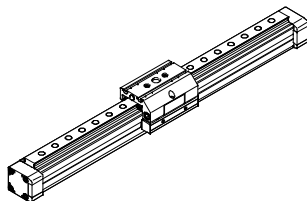

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
DGE-18		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550961	EAMM-A-E20-40A
EMMS-AS-55-...	550963	EAMM-A-E20-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	550962	EAMM-A-E20-42A
DGE-25		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550964	EAMM-A-E32-40A
EMMS-AS-55-...	550965	EAMM-A-E32-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550966	EAMM-A-E32-57A
DGE-40		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	550969	EAMM-A-E48-55A
EMMS-AS-70-...	550971	EAMM-A-E48-44A-70A
EMMS-AS-100-...	550973	EAMM-A-E48-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550970	EAMM-A-E48-57A
EMMS-ST-87-...	550972	EAMM-A-E48-87A
DGE-63		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	550975	EAMM-A-E72-70A
EMMS-AS-100-...	550978	EAMM-A-E72-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550977	EAMM-A-E72-87A


Mit Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Getriebe	Teile-Nr.	Typ
DGE-40		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-40-...	550968	EAMM-A-E48-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
DGE-63		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-S-...	550974	EAMM-A-E72-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-70-M-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Stellachse DMES

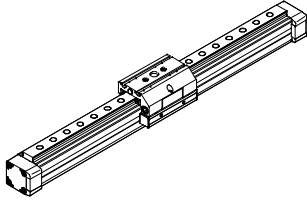

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
DMES-18		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550961	EAMM-A-E20-40A
EMMS-AS-55-...	550963	EAMM-A-E20-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	550962	EAMM-A-E20-42A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-32S-...	556991	EAMM-A-E20-32B
DMES-25		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	550964	EAMM-A-E32-40A
EMMS-AS-55-...	550965	EAMM-A-E32-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550966	EAMM-A-E32-57A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-42S-...G7	556992	EAMM-A-E32-42B
MTR-DCI-42S-...G14	556993	EAMM-A-E32-42C
DMES-40		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	557448	EAMM-A-E48-64A-70A
EMMS-AS-100-...	550973	EAMM-A-E48-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550972	EAMM-A-E48-87A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-52S-...G7	556994	EAMM-A-E48-52B
MTR-DCI-52S-...G14	556995	EAMM-A-E48-52C
DMES-63		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	550975	EAMM-A-E72-70A
EMMS-AS-100-...	550978	EAMM-A-E72-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550977	EAMM-A-E72-87A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-62S-...	556996	EAMM-A-E72-62B


Mit Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Getriebe	Teile-Nr.	Typ
DMES-63		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-S-...	550974	EAMM-A-E72-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-70-M-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	550976	EAMM-A-E72-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder DNCE

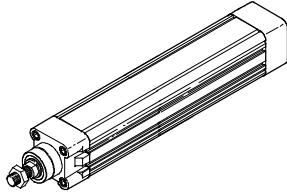


Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
DNCE-32		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	543147	EAMM-A-D32-40A
	1322178	EAMM-A-D32A-40A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A
	1322180	EAMM-A-D32A-55A-S1 ¹⁾
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
	1322179	EAMM-A-D32A-42A-S1 ¹⁾
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A
	1322181	EAMM-A-D32A-57A-S1 ¹⁾
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-32S-... ²⁾	543149	EAMM-A-D32-32B
DNCE-40		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
	1322182	EAMM-A-D40A-55A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
	1322185	EAMM-A-D40A-70A-S1 ¹⁾
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-SAS-40		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
	1322183	EAMM-A-D40A-57A-S1 ¹⁾
EMMS-ST-87-...	550982	EAMM-A-D40-87A
	1322186	EAMM-A-D40A-87A-S1 ¹⁾
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-42S-...-G7 ²⁾	543155	EAMM-A-D40-42B
MTR-DCI-42S-...-G14 ²⁾	543156	EAMM-A-D40-42C

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
DNCE-63		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
	1322187	EAMM-A-D60A-70A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
	1322190	EAMM-A-D60A-100A-S1 ¹⁾
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SAS-70		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A
	1322188	EAMM-A-D60A-87A-S1 ¹⁾
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SST-57		
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-52S-...-G7 ²⁾	543163	EAMM-A-D60-52B
MTR-DCI-52S-...-G14 ²⁾	543164	EAMM-A-D60-52C

1) Mit Schutzart IP65

 2) Nur in Verbindung mit DNCE-...-LS



Abhängig von der Kombination zwischen Motor/Motoreinheit und Elektrozyylinder kann die maximale Vorschubkraft des Zylinders nicht erreicht werden.

Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F kann der Axialbausatz (ohne „S1“ im Typencode) von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.


→ 43

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Elektrozyylinder ESBF

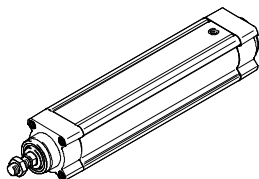

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ESBF-63		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
	1679566	EAMM-A-D60B-70A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
	1679518	EAMM-A-D60B-100A-S1 ¹⁾
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
ESBF-80		
mit Servomotor		
EMMS-AS-100-...	1589665	EAMM-A-D80-100A
	1600673	EAMM-A-D80B-100A-S1 ¹⁾
EMMS-AS-140-...	1588299	EAMM-A-D80-140A
	1600674	EAMM-A-D80B-140A-S1 ¹⁾
ESBF-100		
mit Servomotor		
EMMS-AS-140-...	1588349	EAMM-A-D100-140A
	1600675	EAMM-A-D100B-140A-S1 ¹⁾

1) Mit Schutzart IP65



Hinweis

Mit Hilfe eines Dichtung-Sets EADS-F kann der Axialbausatz (ohne „S1“ im Typencode) von IP40 auf IP65 nachgerüstet werden.


→ 43

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-TB

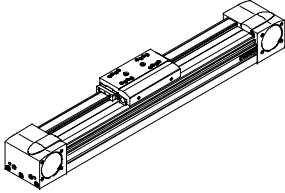

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGC-50		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	557975	EAMM-A-L27-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	560678	EAMM-A-L27-57A
EGC-70		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	557979	EAMM-A-L38-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	560679	EAMM-A-L38-57A
EMMS-ST-87-...	560680	EAMM-A-L38-87A
EGC-80		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	557982	EAMM-A-L48-70A
EMMS-AS-100-...	557984	EAMM-A-L48-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	560683	EAMM-A-L48-87A
EGC-120		
mit Servomotor		
EMMS-AS-100-...	557988	EAMM-A-L62-100A
EMMS-AS-140-...	557990	EAMM-A-L62-140A
EGC-185		
mit Servomotor		
EMMS-AS-140-...	557994	EAMM-A-L95-140A
EMMS-AS-190-...	1378474	EAMM-A-L95-190A


Mit Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Getriebe	Teile-Nr.	Typ
EGC-50		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-40-...	557974	EAMM-A-L27-40G
EMGA-40-P-G...-SAS-40		
EGC-70		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	557978	EAMM-A-L38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
EGC-80		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	557983	EAMM-A-L48-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EGC-120		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-100-...	557989	EAMM-A-L62-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EGC-185		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-140-...	557995	EAMM-A-L95-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO


Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-BS

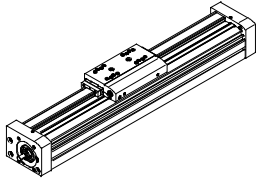

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGC-70		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	558162	EAMM-A-S38-40A
EMMS-AS-55-...	558163	EAMM-A-S38-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	560685	EAMM-A-S38-42A
EMMS-ST-57-...	560686	EAMM-A-S38-57A
EGC-80		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	558164	EAMM-A-S48-55A
EMMS-AS-70-...	558165	EAMM-A-S48-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	560687	EAMM-A-S48-57A
EMMS-ST-87-...	560688	EAMM-A-S48-87A

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGC-120		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	558166	EAMM-A-S62-70A
EMMS-AS-100-...	558167	EAMM-A-S62-100A
EMMS-AS-140-...	558168	EAMM-A-S62-140A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	560689	EAMM-A-S62-87A
EGC-185		
mit Servomotor		
EMMS-AS-100-...	558169	EAMM-A-S95-100A
EMMS-AS-140-...	558170	EAMM-A-S95-140A

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGA-TB

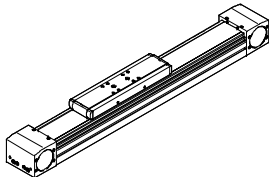

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ELGA-TB-...-70		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1202331	EAMM-A-N38-70A
ELGA-TB-...-80		
mit Servomotor		
EMMS-AS-100-...	1201894	EAMM-A-N48-100A
ELGA-TB-...-120		
mit Servomotor		
EMMS-AS-140-...	1201691	EAMM-A-N80-140A


Mit Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Getriebe		
Typ	Teile-Nr.	Typ
ELGA-TB-...-70		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	1202253	EAMM-A-N38-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
ELGA-TB-...-80		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-70		
EMMS-AS-100-...	1258793	EAMM-A-N48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
ELGA-TB-...-120		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-140-...	1201695	EAMM-A-N80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht


FESTO

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse EGC-HD-TB

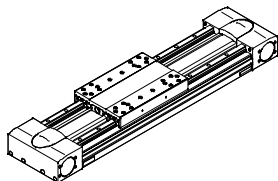

Mit Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-125		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	1190076	EAMM-A-M43-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
EGC-HD-160		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-100-...	1190421	EAMM-A-M48-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
EGC-HD-220		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-140-...	1190774	EAMM-A-M80-120G
EMGA-120-P-G...-SAS-140		

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Spindelachse EGC-HD-BS

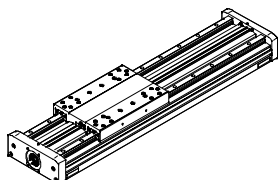

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-125		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	558162	EAMM-A-S38-40A
EMMS-AS-55-...	558163	EAMM-A-S38-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	560685	EAMM-A-S38-42A
EMMS-ST-57-...	560686	EAMM-A-S38-57A
EGC-HD-160		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	558164	EAMM-A-S48-55A
EMMS-AS-70-...	558165	EAMM-A-S48-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	560687	EAMM-A-S48-57A
EMMS-ST-87-...	560688	EAMM-A-S48-87A


Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGC-HD-220		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	558166	EAMM-A-S62-70A
EMMS-AS-100-...	558167	EAMM-A-S62-100A
EMMS-AS-140-...	558168	EAMM-A-S62-140A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	560689	EAMM-A-S62-87A

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Mini-Schlitten EGSL

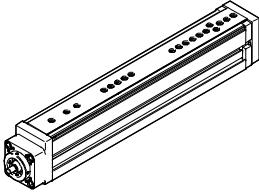

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGSL-35		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	1199152	EAMM-A-D19-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-28-...	1081659	EAMM-A-D19-28A
EMMS-ST-42-...	1087642	EAMM-A-D19-42A
EGSL-45		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	543147	EAMM-A-D32-40A
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A


Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGSL-55		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
EMMS-ST-87-...	550982	EAMM-A-D40-87A
EGSL-75		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Elektroschlitten EGSK, EGSP

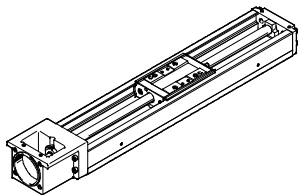

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGSK-15		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-28-...	1703478	EAMM-A-P3-28D-28A
EGSK-20/EGSP-20		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	562637	EAMM-A-P4-28B-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-28-...	1731466	EAMM-A-P4-28B-28A
EMMS-ST-42-...	562636	EAMM-A-P4-28B-42A
EGSK-26/EGSP-26		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	562641	EAMM-A-P5-28B-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-28-...	1731474	EAMM-A-P5-28B-28A
EMMS-ST-42-...	562640	EAMM-A-P5-28B-42A
EGSK-33		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	562646	EAMM-A-P6-38A-40A
EMMS-AS-55-...	562647	EAMM-A-P6-38A-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	562644	EAMM-A-P6-38A-42A
EMMS-ST-57-...	562645	EAMM-A-P6-38A-57A


Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EGSK-46/EGSP-33		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	562652	EAMM-A-P8-38A-40A
EMMS-AS-55-...	562653	EAMM-A-P8-38A-55A
EMMS-AS-70-...	564996	EAMM-A-P8-38A-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	562650	EAMM-A-P8-38A-42A
EMMS-ST-57-...	562651	EAMM-A-P8-38A-57A
EMMS-ST-87-...	564998	EAMM-A-P8-38A-87A
EGSP-46		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	562659	EAMM-A-P10-38A-55A
EMMS-AS-70-...	564997	EAMM-A-P10-38A-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	562658	EAMM-A-P10-38A-57A
EMMS-ST-87-...	564999	EAMM-A-P10-38A-87A

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Auslegerachse DGEA

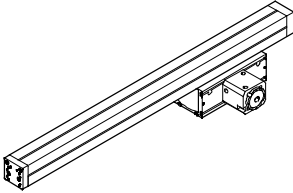

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
DGEA-18		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	550956	EAMM-A-F28-57A
EMMS-ST-87-...	550958	EAMM-A-F28-87A
DGEA-25		
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	550960	EAMM-A-F32-87A


Mit Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Getriebe		
Typ	Teile-Nr.	Typ
DGEA-18		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	550957	EAMM-A-F28-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-55		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	550957	EAMM-A-F28-60G
EMGA-60-P-G...-SST-57		
DGEA-25		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-70-...	550959	EAMM-A-F32-60G
EMGA-60-P-G...-SAS-70		
DGEA-40		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-100-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SAS-100		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-87-...	550935	EAMM-A-F40-80G
EMGA-80-P-G...-SST-87		

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO


Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGG

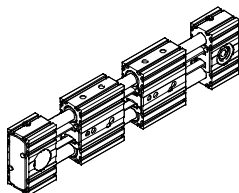

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ELGG-35		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	1133400	EAMM-A-R27-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	1133403	EAMM-A-R27-57A
ELGG-45		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1133401	EAMM-A-R38-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	1578138	EAMM-A-R38-57A
EMMS-ST-87-...	1133404	EAMM-A-R38-87A

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ELGG-55		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1578139	EAMM-A-R48-70A
EMMS-AS-100-...	1133402	EAMM-A-R48-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	1133405	EAMM-A-R48-87A

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Zahnriemenachse ELGR

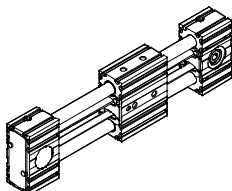

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ELGR-35		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	1133400	EAMM-A-R27-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	1133403	EAMM-A-R27-57A
ELGR-45		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1133401	EAMM-A-R38-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	1578138	EAMM-A-R38-57A
EMMS-ST-87-...	1133404	EAMM-A-R38-87A


Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ELGR-55		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	1578139	EAMM-A-R48-70A
EMMS-AS-100-...	1133402	EAMM-A-R48-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	1133405	EAMM-A-R48-87A

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs/Motor-Kombinationen mit Drehmodul ERMB

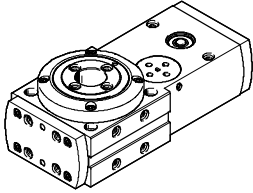

Ohne Getriebe		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ERMB-20		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	560281	EAMM-A-D32-35A-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-32S-...	543149	EAMM-A-D32-32B
ERMB-25		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-42S-...-G7	543155	EAMM-A-D40-42B
MTR-DCI-42S-...-G14	543156	EAMM-A-D40-42C
ERMB-32		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-52S-...-G7	543163	EAMM-A-D60-52B
MTR-DCI-52S-...-G14	543164	EAMM-A-D60-52C


Mit Getriebe		
Motor Getriebe	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
ERMB-25		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-40-... EMGA-40-P-G...-SAS-40	560282	EAMM-A-D40-40G
ERMB-32		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-... EMGA-60-P-G...-SAS-55	560283	EAMM-A-D60-60G
EMMS-AS-70-... EMGA-60-P-G...-SAS-70	560283	EAMM-A-D60-60G
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-... EMGA-60-P-G...-SST-57	560283	EAMM-A-D60-60G

Axialbausätze EAMM-A

Lieferübersicht

FESTO

Zulässige Achs-/Motor-Kombinationen mit Dreh-Hubmodul EHMB

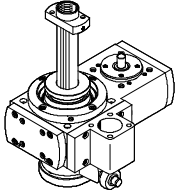

Ohne Getriebe – für Linerbewegung		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
DNCE-32		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	543147	EAMM-A-D32-40A
EMMS-AS-55-...	550979	EAMM-A-D32-55A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-32S-... ¹⁾	543149	EAMM-A-D32-32B
DNCE-40		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
EMMS-ST-87-...	550982	EAMM-A-D40-87A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-42S-...-G7 ¹⁾	543155	EAMM-A-D40-42B
MTR-DCI-42S-...-G14 ¹⁾	543156	EAMM-A-D40-42C

1) Nur in Verbindung mit DNCE-...-LS

- Hinweis

Abhängig von der Kombination zwischen Motor/Motoreinheit und Elektrozyylinder kann die maximale Vorschubkraft des Zylinders nicht erreicht werden.

Ohne Getriebe – für Drehbewegung		
Motor	Axialbausatz	
Typ	Teile-Nr.	Typ
EHMB-20		
mit Servomotor		
EMMS-AS-40-...	560281	EAMM-A-D32-35A-40A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-42-...	543148	EAMM-A-D32-42A
EMMS-ST-57-...	550980	EAMM-A-D32-57A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-32S-...	543149	EAMM-A-D32-32B
EHMB-25		
mit Servomotor		
EMMS-AS-55-...	543153	EAMM-A-D40-55A
EMMS-AS-70-...	550981	EAMM-A-D40-70A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-57-...	543154	EAMM-A-D40-57A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-42S-...-G7	543155	EAMM-A-D40-42B
MTR-DCI-42S-...-G14	543156	EAMM-A-D40-42C
EHMB-32		
mit Servomotor		
EMMS-AS-70-...	543161	EAMM-A-D60-70A
EMMS-AS-100-...	550983	EAMM-A-D60-100A
mit Schrittmotor		
EMMS-ST-87-...	543162	EAMM-A-D60-87A
mit Motoreinheit		
MTR-DCI-52S-...-G7	543163	EAMM-A-D60-52B
MTR-DCI-52S-...-G14	543164	EAMM-A-D60-52C

Mit Getriebe – für Drehbewegung		
Motor	Axialbausatz	
Getriebe		
Typ	Teile-Nr.	Typ
EHMB-25		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-40-...	560282	EAMM-A-D40-40G
EMGA-40-P-G-...-SAS-40		
EHMB-32		
mit Servomotor und Getriebe		
EMMS-AS-55-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SAS-55		
EMMS-AS-70-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SAS-70		
mit Schrittmotor und Getriebe		
EMMS-ST-57-...	560283	EAMM-A-D60-60G
EMGA-60-P-G-...-SST-57		

Axialbausätze EAMM-A

Typenschlüssel



Mit Schutzart IP40

		EAMM	—	A	—	D32	—	40A
Typ								
EAMM	Bausatz							
Motoranordnung								
A	axial							
Schnittstelle Achsmechanik								
Schnittstelle Motor								

Mit Schutzart IP65

		EAMM	—	A	—	D32A	—	40A	—	S1
Typ										
EAMM	Bausatz									
Motoranordnung										
A	axial									
Schnittstelle Achsmechanik										
Schnittstelle Motor										
Sonderausführung										
S1	Schutzart IP65									

Axialbausätze EAMM-A

FESTO

Datenblatt

Werkstoff:

Kupplungsgehäuse, Kupplungs-
naben, Motorflansch: Aluminium

Schrauben: Stahl, verzinkt



Allgemeine Technische Daten							
Typ	für Achse	Übertrag- bares Drehmoment [Nm]	Massenträg- heitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	Schutz- art ¹⁾	→ Seite
EAMM-A-D19-28A	EGSL	1,1	0,28	10 000	80	IP40	28
EAMM-A-D19-40A	EGSL	1,1	0,28	10 000	110	IP40	
EAMM-A-D19-42A	EGSL	1,1	0,28	10 000	130	IP40	
EAMM-A-D32-32B	DNCE, ERMB, EHMB	1,1	0,3	10 000	150	IP40	
EAMM-A-D32-35A-40A	ERMB	4	5,87	8 000	220	IP40	
EAMM-A-D32-40A	EGSL, DNCE, EHMB	1,1	0,3	10 000	130	IP40	
EAMM-A-D32A-40A-S1	DNCE	1,1	0,3	10 000	130	IP65	
EAMM-A-D32-42A	EGSL, DNCE, ERMB, EHMB	0,8	0,3	10 000	140	IP40	
EAMM-A-D32A-42A-S1	DNCE	0,8	0,3	10 000	140	IP65	
EAMM-A-D32-55A	EGSL, DNCE, EHMB	4	5,87	8 000	260	IP40	
EAMM-A-D32A-55A-S1	DNCE	4	5,87	8 000	260	IP65	
EAMM-A-D32-57A	EGSL, DNCE, ERMB, EHMB	4	5,87	8 000	270	IP40	
EAMM-A-D32A-57A-S1	DNCE	4	5,87	8 000	270	IP65	
EAMM-A-D40-40G	ERMB	8	5,87	8 000	350	IP40	
EAMM-A-D40-42B	DNCE, ERMB, EHMB	8	5,87	8 000	340	IP40	
EAMM-A-D40-42C	DNCE, ERMB, EHMB	8	5,87	8 000	370	IP40	
EAMM-A-D40-55A	EGSL, DNCE, ERMB, EHMB	8	5,87	8 000	350	IP40	
EAMM-A-D40A-55A-S1	DNCE	8	5,87	8 000	350	IP65	
EAMM-A-D40-57A	EGSL, DNCE, ERMB, EHMB	6	5,87	8 000	350	IP40	
EAMM-A-D40A-57A-S1	DNCE	6	5,87	8 000	350	IP65	
EAMM-A-D40-70A	EGSL, DNCE, ERMB, EHMB	8	5,87	8 000	410	IP40	
EAMM-A-D40A-70A-S1	DNCE	8	5,87	8 000	410	IP65	
EAMM-A-D40-87A	EGSL, DNCE, EHMB	8	5,87	8 000	530	IP40	
EAMM-A-D40A-87A-S1	DNCE	8	5,87	8 000	530	IP65	
EAMM-A-D60-52B	DNCE, ERMB	14	35,5	6 000	930	IP40	
EAMM-A-D60-52C	DNCE, ERMB	14	35,5	6 000	1 020	IP40	
EAMM-A-D60-60G	ERMB, ESBF	12	35,5	6 000	830	IP40	
EAMM-A-D60-70A	EGSL, DNCE, ESBF, ERMB	12	35,5	6 000	750	IP40	
EAMM-A-D60A-70A-S1	DNCE	12	35,5	6 000	750	IP65	
EAMM-A-D60B-70A-S1	ESBF	12	35,5	6 000	750	IP65	
EAMM-A-D60-87A	EGSL, DNCE, ERMB	12	35,5	6 000	890	IP40	
EAMM-A-D60A-87A-S1	DNCE	12	35,5	6 000	890	IP65	
EAMM-A-D60-100A	EGSL, DNCE, ERMB, ESBF	14	35,5	6 000	1 170	IP40	
EAMM-A-D60A-100A-S1	DNCE	14	35,5	6 000	1 170	IP65	
EAMM-A-D60B-100A-S1	ESBF	14	35,5	6 000	1 170	IP65	

1) Nur in Verbindung mit angebaute Motor und Achse.

Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten							
Typ	für Achse	Übertrag- bares Drehmoment [Nm]	Massenträg- heitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	Schutz- art ¹⁾	→ Seite
EAMM-A-D80-100A	ESBF	17	34,8	6 000	2 030	IP40	28
EAMM-A-D80B-100A-S1	ESBF	17	34,8	6 000	2 030	IP65	
EAMM-A-D80-140A	ESBF	60	128	5 500	2 920	IP40	
EAMM-A-D80B-140A-S1	ESBF	60	128	5 500	2 920	IP65	
EAMM-A-D100-140A	ESBF	143	280	4 500	3 460	IP40	
EAMM-A-D100B-140A-S1	ESBF	143	280	4 500	3 460	IP65	
EAMM-A-E20-32B	DMES	1,5	0,23	10 000	80	IP40	26
EAMM-A-E20-40A	DGE-SP, DMES	1	0,13	12 000	78	IP40	
EAMM-A-E20-42A	DGE-SP, DMES	1	0,13	12 000	91	IP40	
EAMM-A-E20-55A	DGE-SP, DMES	1	0,13	12 000	134	IP40	
EAMM-A-E32-40A	DGE-SP, DMES	7,5	6,1	8 000	243	IP40	
EAMM-A-E32-42B	DMES	7	5,87	8 000	50	IP40	
EAMM-A-E32-42C	DMES	7	5,87	8 000	50	IP40	
EAMM-A-E32-55A	DGE-SP, DMES	7,5	6,1	8 000	271	IP40	
EAMM-A-E32-57A	DGE-SP, DMES	7,5	6,1	8 000	288	IP40	
EAMM-A-E48-52B	DMES	17	35,5	6 000	142	IP40	
EAMM-A-E48-52C	DMES	17	35,5	6 000	142	IP40	
EAMM-A-E48-55A	DGE-SP	8,3	6,1	8 000	523	IP40	
EAMM-A-E48-57A	DGE-SP	7,5	6,1	8 000	534	IP40	
EAMM-A-E48-44A-70A	DGE-SP	8,9	6,1	8 000	591	IP40	
EAMM-A-E48-64A-70A	DMES	17	42,3	6 500	785	IP40	
EAMM-A-E48-87A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	1 278	IP40	
EAMM-A-E48-100A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	1 492	IP40	
EAMM-A-E48-40G	DGE-SP	8,6	6,1	8 000	542	IP40	
EAMM-A-E72-62B	DMES	17	35,5	6 000	2 800	IP40	
EAMM-A-E72-70A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	2 362	IP40	
EAMM-A-E72-87A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	3 032	IP40	
EAMM-A-E72-100A	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	3 235	IP40	
EAMM-A-E72-60G	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	3 182	IP40	
EAMM-A-E72-80G	DGE-SP, DMES	17	42,3	6 500	3 183	IP40	
EAMM-A-F28-57A	DGEA	7,5	6,1	8 000	282	IP40	42
EAMM-A-F28-87A	DGEA	8	6,1	8 000	454	IP40	
EAMM-A-F28-60G	DGEA	8	6,1	8 000	345	IP40	
EAMM-A-F30-55A	DGE-ZR	8	6,1	8 000	271	IP40	22
EAMM-A-F30-57A	DGE-ZR	7,5	6,1	8 000	282	IP40	
EAMM-A-F30-70A	DGE-ZR	8	6,1	8 000	327	IP40	
EAMM-A-F30-87A	DGE-ZR	8	6,1	8 000	439	IP40	
EAMM-A-F30-60G	DGE-ZR	8	6,1	8 000	409	IP40	
EAMM-A-F32-87A	DGEA	17	42,3	6 500	773	IP40	42
EAMM-A-F32-60G	DGEA	17	42,3	6 500	918	IP40	
EAMM-A-F40-80G	DGEA	17	42,3	6 500	890	IP40	
EAMM-A-F37-55A	DGE-ZR	8	6,1	8 000	271	IP40	22
EAMM-A-F37-57A	DGE-ZR	7,5	6,1	8 000	274	IP40	
EAMM-A-F37-70A	DGE-ZR	8	6,1	8 000	328	IP40	
EAMM-A-F37-87A	DGE-ZR	8	6,1	8 000	478	IP40	
EAMM-A-F37-60G	DGE-ZR	8	6,1	8 000	348	IP40	
EAMM-A-F40-70A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	637	IP40	
EAMM-A-F40-87A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	786	IP40	
EAMM-A-F40-100A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	938	IP40	
EAMM-A-F40-80G	DGE-ZR	17	42,3	6 500	893	IP40	

1) Nur in Verbindung mit angebaute Motor und Achse.

Axialbausätze EAMM-A

FESTO

Datenblatt

Allgemeine Technische Daten							
Typ	für Achse	Übertragbares Drehmoment [Nm]	Massenträgheitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	Schutzart ¹⁾	→ Seite
EAMM-A-F47-87A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	778	IP40	22
EAMM-A-F47-100A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	1 012	IP40	
EAMM-A-F47-140A	DGE-ZR	17	42,3	6 500	1 927	IP40	
EAMM-A-F47-80G	DGE-ZR	17	42,3	6 500	1 000	IP40	
EAMM-A-F62-100A	DGE-ZR	85	417	4 500	2 538	IP40	
EAMM-A-F62-140A	DGE-ZR	92	417	4 500	2 777	IP40	
EAMM-A-F62-80G	DGE-ZR	85	417	4 500	2 760	IP40	
EAMM-A-F62-120G	DGE-ZR	92	417	4 500	2 478	IP40	
EAMM-A-F80-100A	DGE-ZR	85	417	4 500	2 563	IP40	
EAMM-A-F80-140A	DGE-ZR	92	417	4 500	2 635	IP40	
EAMM-A-F80-80G	DGE-ZR	85	417	4 500	2 803	IP40	
EAMM-A-F80-120G	DGE-ZR	92	417	4 500	2 725	IP40	
EAMM-A-F80-160G	DGE-ZR	62	417	4 500	5 237	IP40	
EAMM-A-G13-40A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	71	IP40	
EAMM-A-G13-42A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	84	IP40	
EAMM-A-G16-40A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	76	IP40	
EAMM-A-G16-42A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	117	IP40	
EAMM-A-G16-55A	DGE-ZR	1	0,13	12 000	138	IP40	
EAMM-A-G19-40A	DGE-ZR	1,5	0,47	8 000	158	IP40	
EAMM-A-G19-55A	DGE-ZR	1,5	0,47	8 000	183	IP40	
EAMM-A-G19-57A	DGE-ZR	1,5	0,47	8 000	199	IP40	
EAMM-A-L27-55A	EGC-TB	2	0,445	10 000	220	IP40	33
EAMM-A-L27-57A	EGC-TB	1,6	0,355	10 000	180	IP40	
EAMM-A-L27-40G	EGC-TB	2	0,445	10 000	180	IP40	
EAMM-A-L38-57A	EGC-TB	3,6	3,2	8 000	220	IP40	
EAMM-A-L38-70A	EGC-TB	4,4	3,2	8 000	290	IP40	
EAMM-A-L38-87A	EGC-TB	4,4	3,2	8 000	480	IP40	
EAMM-A-L38-60G	EGC-TB	4,4	3,2	8 000	345	IP40	
EAMM-A-L48-70A	EGC-TB	12,5	14,5	8 000	345	IP40	
EAMM-A-L48-87A	EGC-TB	12,5	14,5	8 000	590	IP40	
EAMM-A-L48-100A	EGC-TB	17	39	6 000	985	IP40	
EAMM-A-L48-60G	EGC-TB	12,5	14,5	8 000	485	IP40	
EAMM-A-L62-100A	EGC-TB	47	147	5 500	1 605	IP40	
EAMM-A-L62-140A	EGC-TB	47	147	5 500	2 420	IP40	
EAMM-A-L62-80G	EGC-TB	47	147	5 500	1 620	IP40	
EAMM-A-L95-140A	EGC-TB	143	374	4 500	3 710	IP40	
EAMM-A-L95-190A	EGC-TB	192	374	4 500	5 279	IP40	
EAMM-A-L95-120G	EGC-TB	150	374	4 500	3 660	IP40	33
EAMM-A-M43-60G	EGC-HD-TB	12,5	14,5	8 000	126	IP40	
EAMM-A-M48-80G	EGC-HD-TB	21	39	6 000	190	IP40	
EAMM-A-M80-120G	EGC-HD-TB	75	147	5 500	392	IP40	
EAMM-A-N38-70A	ELGA	12,5	14,5	8 000	430	IP40	36
EAMM-A-N38-60G	ELGA	12,5	14,5	8 000	470	IP40	
EAMM-A-N48-100A	ELGA	17	39	6 000	1 070	IP40	
EAMM-A-N48-80G	ELGA	17	39	6 000	1 080	IP40	
EAMM-A-N80-140A	ELGA	60	147	5 500	2 070	IP40	
EAMM-A-N80-120G	ELGA	60	147	5 500	1 990	IP40	
EAMM-A-S38-40A	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	370	IP40	35
EAMM-A-S38-42A	EGC-BS, EGC-HD-BS	3,5	5,87	8 000	412	IP40	
EAMM-A-S38-55A	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	400	IP40	
EAMM-A-S38-57A	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	400	IP40	

1) Nur in Verbindung mit angebaute Motor und Achse.

Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO

Allgemeine Technische Daten							
Typ	für Achse	Übertrag- bares Drehmoment [Nm]	Massenträg- heitsmoment [kgmm ²]	Max. Drehzahl [1/min]	Gewicht [g]	Schutz- art ¹⁾	→ Seite
EAMM-A-S48-55A	EGC-BS, EGC-HD-BS	12,5	5,87	8 000	590	IP40	35
EAMM-A-S48-57A	EGC-BS, EGC-HD-BS	6,5	5,87	8 000	580	IP40	
EAMM-A-S48-70A	EGC-BS, EGC-HD-BS	12,5	5,87	8 000	610	IP40	
EAMM-A-S48-87A	EGC-BS, EGC-HD-BS	12,5	5,87	8 000	760	IP40	
EAMM-A-S62-70A	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	45,5	6 000	1 950	IP40	
EAMM-A-S62-87A	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	45,5	6 000	2 070	IP40	
EAMM-A-S62-100A	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	34,8	6 000	2 050	IP40	
EAMM-A-S62-140A	EGC-BS, EGC-HD-BS	17	34,1	6 000	2 870	IP40	
EAMM-A-S95-100A	EGC-BS	60	128	5 500	4 910	IP40	
EAMM-A-S95-140A	EGC-BS	60	127	5 500	5 500	IP40	
EAMM-A-P3-28D-28A	EGSK	0,7	0,28	10 000	8	IP40	39
EAMM-A-P4-28B-28A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10 000	8	IP40	
EAMM-A-P4-28B-40A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10 000	50	IP40	
EAMM-A-P4-28B-42A	EGSK, EGSP	0,7	0,28	10 000	60	IP40	
EAMM-A-P5-28B-28A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10 000	8	IP40	
EAMM-A-P5-28B-40A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10 000	50	IP40	
EAMM-A-P5-28A-42A	EGSK, EGSP	1,1	0,28	10 000	60	IP40	
EAMM-A-P6-38A-40A	EGSK, EGSP	6,5	5,88	8 000	100	IP40	
EAMM-A-P6-38A-42A	EGSK, EGSP	3,5	5,88	8 000	160	IP40	
EAMM-A-P6-38A-55A	EGSK, EGSP	6,5	5,88	8 000	130	IP40	
EAMM-A-P6-38A-57A	EGSK, EGSP	6,5	5,88	8 000	130	IP40	
EAMM-A-P8-38A-40A	EGSK, EGSP	6,5	5,88	8 000	100	IP40	
EAMM-A-P8-38A-42A	EGSK, EGSP	3,5	5,88	8 000	160	IP40	
EAMM-A-P8-38A-55A	EGSK, EGSP	12,5	5,88	8 000	130	IP40	
EAMM-A-P8-38A-57A	EGSK, EGSP	6,5	5,88	8 000	130	IP40	
EAMM-A-P8-38A-70A	EGSK, EGSP	12,5	5,88	8 000	200	IP40	
EAMM-A-P8-38A-87A	EGSK, EGSP	12,5	5,88	8 000	380	IP40	
EAMM-A-P10-38A-55A	EGSK, EGSP	12,5	5,88	8 000	130	IP40	
EAMM-A-P10-38A-57A	EGSK, EGSP	6,5	5,88	8 000	130	IP40	
EAMM-A-P10-38A-70A	EGSK, EGSP	12,5	5,88	8 000	200	IP40	
EAMM-A-P10-38A-87A	EGSK, EGSP	12,5	5,88	8 000	380	IP40	
EAMM-A-R27-55A	ELGR, ELGG	2	0,445	10 000	170	IP40	41
EAMM-A-R27-57A	ELGR, ELGG	1,6	0,355	10 000	170	IP40	
EAMM-A-R38-57A	ELGR, ELGG	3,6	3,2	8 000	280	IP40	
EAMM-A-R38-70A	ELGR, ELGG	4,4	3,2	8 000	350	IP40	
EAMM-A-R38-87A	ELGR, ELGG	4,4	3,2	8 000	530	IP40	
EAMM-A-R48-70A	ELGR, ELGG	12,5	14,5	8 000	126	IP40	
EAMM-A-R48-87A	ELGR, ELGG	12,5	14,5	8 000	590	IP40	
EAMM-A-R48-100A	ELGR, ELGG	17	39	6 000	970	IP40	

1) Nur in Verbindung mit angebaute Motor und Achse.

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	–10 ... +60
Lagertemperatur	[°C]	–25 ... +60
Schutzart ¹⁾		IP40
Relative Luftfeuchtigkeit	[%]	0 ... 95
Korrosionsbeständigkeit KBK ²⁾		1
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

1) Nur in Verbindung mit angebaute Motor und angebaute Achse

2) Korrosionsbeständigkeitsklasse 1 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit geringer Korrosionsbeanspruchung. Transport- und Lagerschutz. Teile ohne vorrangig dekorative Anforderung an die Oberfläche z. B. im nicht sichtbaren Innenbereich oder hinter Abdeckungen.

Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt


FESTO

Abmessungen und Bestellangaben


Download CAD-Daten → www.festo.com

DGE-ZR-...

EAMM-A-G-...

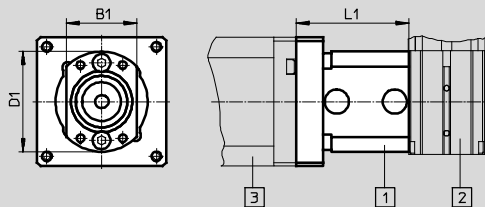

EAMM-A-F-...

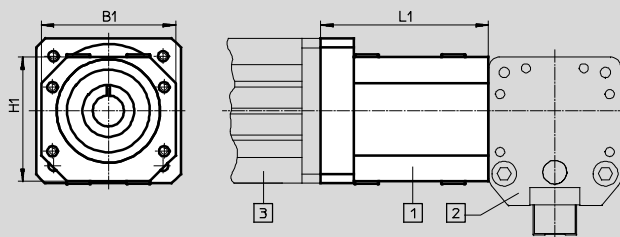

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-F30-55A	45	45	51,4
EAMM-A-F30-57A			52,7
EAMM-A-F30-70A			54,2
EAMM-A-F30-87A			56,2
EAMM-A-F30-60G			60,7
EAMM-A-F37-55A	45	45	51,4
EAMM-A-F37-57A			52,7
EAMM-A-F37-70A			54,2
EAMM-A-F37-87A			56,2
EAMM-A-F37-60G			60,7
EAMM-A-F40-70A	65	60	81,2
EAMM-A-F40-87A			82,7
EAMM-A-F40-100A			86,2
EAMM-A-F40-80G			89,4
EAMM-A-F47-87A	65	60	82,7
EAMM-A-F47-100A			86,2
EAMM-A-F47-140A			95,5
EAMM-A-F47-80G			89,4

Axialbausätze EAMM-A






Datenblatt

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-F62-100A	100	100	116,2
EAMM-A-F62-140A			112
EAMM-A-F62-80G			119
EAMM-A-F62-120G			119
EAMM-A-F80-100A	100	100	116,2
EAMM-A-F80-140A			112
EAMM-A-F80-80G			119
EAMM-A-F80-120G			119
EAMM-A-F80-160G			151
EAMM-A-G13-40A	22	29	33,9
EAMM-A-G13-42A			42,2
EAMM-A-G16-40A		31	34,9
EAMM-A-G16-42A			42,4
EAMM-A-G16-55A			37,7
EAMM-A-G19-40A	31	44,5	38,5
EAMM-A-G19-55A			39,7
EAMM-A-G19-57A			41

Axialbausätze EAMM-A


 
 
Datenblatt

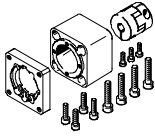Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
550929 EAMM-A-F30-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	557390 EAMC-30-35-8-9	124628 EAMK-A-F30-44A
550930 EAMM-A-F30-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	124628 EAMK-A-F30-44A
550932 EAMM-A-F30-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
550933 EAMM-A-F30-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
550931 EAMM-A-F30-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	124628 EAMK-A-F30-44A
550942 EAMM-A-F37-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	557390 EAMC-30-35-8-9	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550943 EAMM-A-F37-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550945 EAMM-A-F37-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550946 EAMM-A-F37-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550944 EAMM-A-F37-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	534394 EAMK-A-F37-44A/C
550934 EAMM-A-F40-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	550998 EAMC-40-66-11-15	124629 EAMK-A-F40-64A
550936 EAMM-A-F40-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550998 EAMC-40-66-11-15	124629 EAMK-A-F40-64A
550937 EAMM-A-F40-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	124629 EAMK-A-F40-64A
550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A
550948 EAMM-A-F47-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550998 EAMC-40-66-11-15	534395 EAMK-A-F47-64A
550949 EAMM-A-F47-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123844 EAMC-40-66-15-19	534395 EAMK-A-F47-64A
550950 EAMM-A-F47-140A	550988 EAMF-A-64A-140A	176033 EAMC-40-66-15-24	534395 EAMK-A-F47-64A
550947 EAMM-A-F47-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	534395 EAMK-A-F47-64A

Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

  FESTO

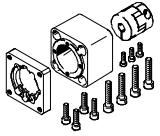Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
550939 EAMM-A-F62-100A	529949 EAMF-A-118C-100A	551000 EAMC-65-90-19-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550941 EAMM-A-F62-140A	550991 EAMF-A-118B-140A	123852 EAMC-65-90-24-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550938 EAMM-A-F62-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550940 EAMM-A-F62-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	124630 EAMK-A-F62-118A/B/C
550952 EAMM-A-F80-100A	529949 EAMF-A-118C-100A	551000 EAMC-65-90-19-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550954 EAMM-A-F80-140A	550991 EAMF-A-118B-140A	123852 EAMC-65-90-24-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550951 EAMM-A-F80-80G	550989 EAMF-A-118A-80G	176035 EAMC-65-90-20-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550953 EAMM-A-F80-120G	550990 EAMF-A-118A-120G	123853 EAMC-65-90-25-25	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550955 EAMM-A-F80-160G	550992 EAMF-A-118A-160G	551001 EAMC-65-90-25-40	534396 EAMK-A-F80-118A/B/C
550921 EAMM-A-G13-40A	540301 EAMF-A-28A/30A-40A	540750 EAMC-15-22-4-6	171186 EAMK-A-G13-28A
550922 EAMM-A-G13-42A	530080 EAMF-A-28A-42A	530084 EAMC-15-22-4-5	171186 EAMK-A-G13-28A
550923 EAMM-A-G16-40A	540301 EAMF-A-28A/30A-40A	540750 EAMC-15-22-4-6	171185 EAMK-A-G16-30A
550924 EAMM-A-G16-42A	530079 EAMF-A-30A-42A	530084 EAMC-15-22-4-5	171185 EAMK-A-G16-30A
550925 EAMM-A-G16-55A	534807 EAMF-A-30A-55A	184262 EAMC-15-22-4-9	171185 EAMK-A-G16-30A
550926 EAMM-A-G19-40A	550985 EAMF-A-44A/B-40A	184265 EAMC-19-24-6-6	170375 EAMK-A-G19-44B
550927 EAMM-A-G19-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	184263 EAMC-19-24-6-9	170375 EAMK-A-G19-44B
550928 EAMM-A-G19-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530086 EAMC-19-24-6-6.35	170375 EAMK-A-G19-44B

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com


DGE-SP-...

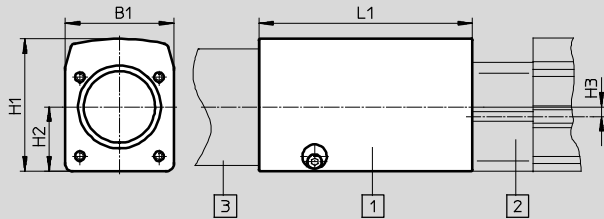

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Spindelachse
- 3 Motor

DMES-...

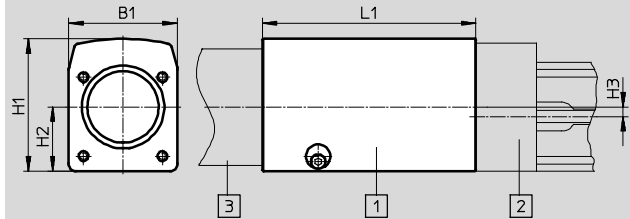

Prinzipbild:



- 1 Axialbausatz
- 2 Stellachse
- 3 Motor

Typ	B1	H1	H2	H3	L1
EAMM-A-E20-32B	33,6	41	21,6	0	27
EAMM-A-E20-40A	33,5	31,5	15,75	0	27,4
EAMM-A-E20-42A	33,5	31,5	15,75	0	35,7
EAMM-A-E20-55A	33,5	31,5	15,75	0	29,5
EAMM-A-E32-40A	45	45	26,5	4	52,5
EAMM-A-E32-42B	44,8	54,4	26,4	4	88
EAMM-A-E32-42C	44,8	54,4	26,4	4	101
EAMM-A-E32-55A	45	45	26,5	4	53,7
EAMM-A-E32-57A	45	45	26,5	4	55
EAMM-A-E48-52B	63,8	76,4	36,9	5	121
EAMM-A-E48-52C	63,8	76,4	36,9	5	135
EAMM-A-E48-55A	64	64	32	5	57,2
EAMM-A-E48-57A	64	64	32	5	58,5
EAMM-A-E48-44A-70A	64	64	32	5	60
EAMM-A-E48-64A-70A	65	64	32	5	86,2
EAMM-A-E48-87A	65	64	32	5	87,7
EAMM-A-E48-100A	65	64	32	5	91,2
EAMM-A-E48-40G	64	64	32	5	63,5
EAMM-A-E72-62B	105,1	127,3	60,8	8	150
EAMM-A-E72-70A	105,6	114,8	60,8	8	98,7
EAMM-A-E72-87A	105,6	114,8	60,8	8	100,2
EAMM-A-E72-100A	105,6	114,8	60,8	8	103,7
EAMM-A-E72-60G	105,6	114,8	60,8	8	106,9
EAMM-A-E72-80G	105,6	114,8	60,8	8	106,9

Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

 FESTO

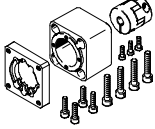Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
556991 EAMM-A-E20-32B	–	533707 EAMC-15-20-5-6	533703 EAMK-A-E20-32B
550961 EAMM-A-E20-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	540751 EAMC-15-22-5-6	170374 EAMK-A-E20-28B
550962 EAMM-A-E20-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	530085 EAMC-15-22-5-5	170374 EAMK-A-E20-28B
550963 EAMM-A-E20-55A	529946 EAMF-A-28A/B-55A	529953 EAMC-15-22-5-9	170374 EAMK-A-E20-28B
550964 EAMM-A-E32-40A	550985 EAMF-A-44A/B-40A	123040 EAMC-30-35-6-6	124631 EAMK-A-E32-44A
556992 EAMM-A-E32-42B	–	533708 EAMC-30-32-6-8	533704 EAMK-A-E32-42B
556993 EAMM-A-E32-42C	–	533708 EAMC-30-32-6-8	538578 EAMK-A-E32-42C
550965 EAMM-A-E32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	530941 EAMC-30-35-6-9	124631 EAMK-A-E32-44A
550966 EAMM-A-E32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530087 EAMC-30-35-6-6.35	124631 EAMK-A-E32-44A
556994 EAMM-A-E48-52B	–	533709 EAMC-42-50-12-12	533705 EAMK-A-E48-52B
556995 EAMM-A-E48-52C	–	533709 EAMC-42-50-12-12	538579 EAMK-A-E48-52C
550969 EAMM-A-E48-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	550996 EAMC-30-35-9-12	124632 EAMK-A-E48-44A
550970 EAMM-A-E48-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	550995 EAMC-30-35-6.35-12	124632 EAMK-A-E48-44A
550971 EAMM-A-E48-44A-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	123051 EAMC-30-35-11-12	124632 EAMK-A-E48-44A
557448 EAMM-A-E48-64A-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	525864 EAMC-40-66-11-12	529940 EAMK-A-E48-64A
550972 EAMM-A-E48-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	525864 EAMC-40-66-11-12	529940 EAMK-A-E48-64A
550973 EAMM-A-E48-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	529952 EAMC-40-66-12-19	529940 EAMK-A-E48-64A
550968 EAMM-A-E48-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	552640 EAMC-30-35-10-12	124632 EAMK-A-E48-44A
556996 EAMM-A-E72-62B	–	533710 EAMC-42-50-14-20	533706 EAMK-A-E72-62B
550975 EAMM-A-E72-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550977 EAMM-A-E72-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550978 EAMM-A-E72-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	123847 EAMC-40-66-19-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550974 EAMM-A-E72-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	550999 EAMC-40-66-11-20	529941 EAMK-A-E72-64A
550976 EAMM-A-E72-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123849 EAMC-40-66-20-20	529941 EAMK-A-E72-64A

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com


EGSL-...

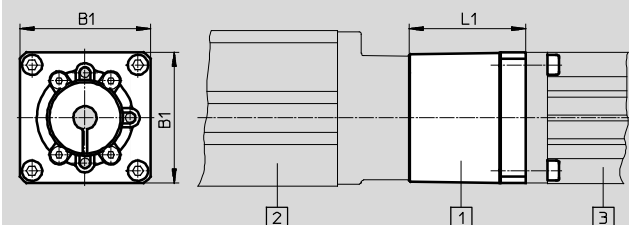

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Mini-Schlitten
- 3 Motor


DNCE-... mit Schutzart IP40

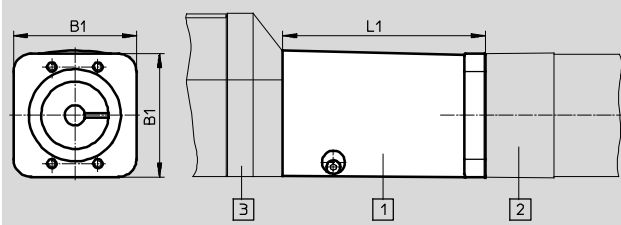

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Elektrozylinder
- 3 Motor


ESBF-... mit Schutzart IP40

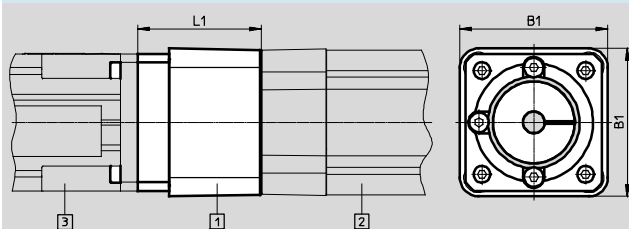

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Elektrozylinder
- 3 Motor


ERMB-...

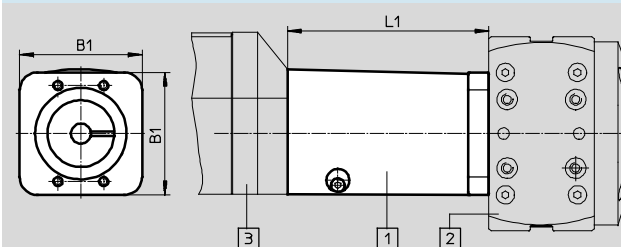

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Drehmodul
- 3 Motor

EHMB-...

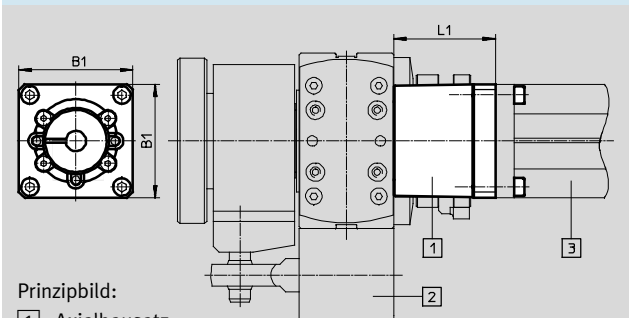

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Dreh-Hub-Modul
- 3 Motor



Typ	B1	L1
EAMM-A-D19-28A	31	46,2
EAMM-A-D19-40A	40	42,7
EAMM-A-D19-42A	42	50
EAMM-A-D32-32B	45	43
EAMM-A-D32-35A-40A	40	46
EAMM-A-D32-40A	45	39,8
EAMM-A-D32-42A	45	48
EAMM-A-D32-55A	45	49,2
EAMM-A-D32-57A	45	50,5

Axialbausätze EAMM-A

Datenblatt

FESTO




Typ	B1	L1
EAMM-A-D40-40G	53,5	55,5
EAMM-A-D40-42B	53,5	88
EAMM-A-D40-42C	53,5	101
EAMM-A-D40-55A	53,5	49,2
EAMM-A-D40-57A	53,5	50,5
EAMM-A-D40-70A	53,5	52
EAMM-A-D40-87A	53,5	54
EAMM-A-D60-52B	74	112
EAMM-A-D60-52C	74	126
EAMM-A-D60-60G	74	71,4
EAMM-A-D60-70A	74	63,2
EAMM-A-D60-87A	74	64,7
EAMM-A-D60-100A	74	78,2
EAMM-A-D80-100A	100	92
EAMM-A-D80-140A	140,5	102
EAMM-A-D100-140A	140,5	109,5

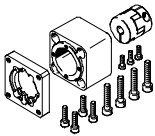 Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1081659 EAMM-A-D19-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
1199152 EAMM-A-D19-40A	1199144 EAMF-A-28D-40A	543419 EAMC-16-20-5-6	1087585 EAMK-A-D19-28D
1087642 EAMM-A-D19-42A	1087630 EAMF-A-28D-42A	562676 EAMC-16-20-5-5	1087585 EAMK-A-D19-28D
543149 EAMM-A-D32-32B	–	543420 EAMC-16-20-6-6	552156 EAMK-A-D32-32B
560281 EAMM-A-D32-35A-40A	–	558312 EAMC-30-32-6-6	560280 EAMK-A-D32-35-40A
543147 EAMM-A-D32-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B
543148 EAMM-A-D32-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B
550979 EAMM-A-D32-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C
550980 EAMM-A-D32-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C
560282 EAMM-A-D40-40G	550986 EAMF-A-44A/B-40G	558029 EAMC-30-32-8-10	552157 EAMK-A-D40-44A/C

Axialbausätze EAMM-A

FESTO

  Datenblatt

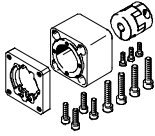Einzelteile			
Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
			
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
543155 EAMM-A-D40-42B	–	543422 EAMC-30-32-8-8	522158 EAMK-A-D40-42B
543156 EAMM-A-D40-42C	–	543422 EAMC-30-32-8-8	522159 EAMK-A-D40-42C
543153 EAMM-A-D40-55A	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543154 EAMM-A-D40-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C
550981 EAMM-A-D40-70A	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
550982 EAMM-A-D40-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C
543163 EAMM-A-D60-52B	–	533709 EAMC-42-50-12-12	552161 EAMK-A-D60-52B
543164 EAMM-A-D60-52C	–	533709 EAMC-42-50-12-12	552162 EAMK-A-D60-52C
560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
543161 EAMM-A-D60-70A	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
543162 EAMM-A-D60-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
550983 EAMM-A-D60-100A	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C
560283 EAMM-A-D60-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B
1589665 EAMM-A-D80-100A	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A
1588299 EAMM-A-D80-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A
1588349 EAMM-A-D100-140A	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com


DNCE-... mit Schutzart IP65

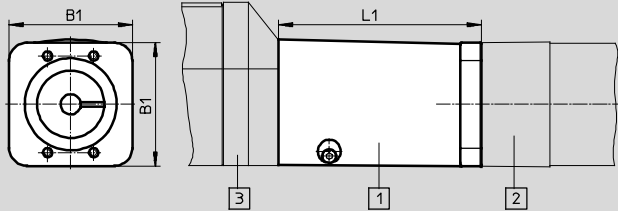

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Elektrozyylinder
- 3 Motor

ESBF-... mit Schutzart IP65




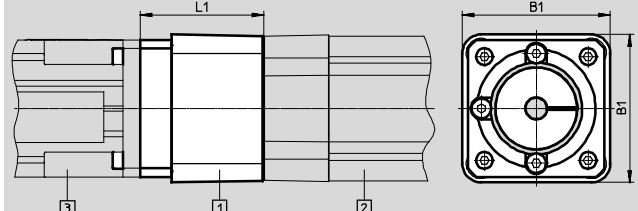


Typ	B1	L1
EAMM-A-D32A-40A-S1	45	41,3
EAMM-A-D32A-42A-S1	45	49,5
EAMM-A-D32A-55A-S1	45	50,2
EAMM-A-D32A-57A-S1	45	51,5
EAMM-A-D40A-55A-S1	53,5	50,2
EAMM-A-D40A-57A-S1	53,5	51,5
EAMM-A-D40A-70A-S1	53,5	53
EAMM-A-D40A-87A-S1	53,5	55
EAMM-A-D60A-70A-S1	74	64,2
EAMM-A-D60A-87A-S1	74	65,7
EAMM-A-D60A-100A-S1	74	79,2
EAMM-A-D60B-70A-S1	74	64,7
EAMM-A-D60B-100A-S1	74	79,7
EAMM-A-D80B-100A-S1	100	93,5
EAMM-A-D80B-140A-S1	140,5	103,5
EAMM-A-D100B-140A-S1	140,5	111

Axialbausätze EAMM-A

FESTO

   Datenblatt

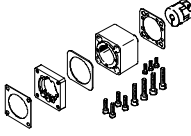Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Dichtung-SET
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1322178 EAMM-A-D32A-40A-S1	552163 EAMF-A-28B-40A	543420 EAMC-16-20-6-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561526 EADS-F-D32A-40A
1322179 EAMM-A-D32A-42A-S1	552164 EAMF-A-28B-42A	543419 EAMC-16-20-5-6	552155 EAMK-A-D32-28B	1561527 EADS-F-D32A-42A
1322180 EAMM-A-D32A-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561528 EADS-F-D32A-55A
1322181 EAMM-A-D32A-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	551006 EAMK-A-D32-44A/C	1561529 EADS-F-D32A-57A
1322182 EAMM-A-D40A-55A-S1	529942 EAMF-A-44A/B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561530 EADS-F-D40A-55A
1322183 EAMM-A-D40A-57A-S1	530081 EAMF-A-44A/B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561531 EADS-F-D40A-57A
1322185 EAMM-A-D40A-70A-S1	529943 EAMF-A-44A/B-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561532 EADS-F-D40A-70A
1322186 EAMM-A-D40A-87A-S1	530082 EAMF-A-44A/B-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	552157 EAMK-A-D40-44A/C	1561533 EADS-F-D40A-87A
1322187 EAMM-A-D60A-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1561534 EADS-F-D60A-70A
1322188 EAMM-A-D60A-87A-S1	530082 EAMF-A-44A/B-87A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1561536 EADS-F-D60A-87A
1322190 EAMM-A-D60A-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	1561537 EADS-F-D60A-100A
1679566 EAMM-A-D60B-70A-S1	529945 EAMF-A-64A/B-70A	543424 EAMC-42-50-11-12	552160 EAMK-A-D60-64B	1679570 EADS-F-D60B-70A
1679518 EAMM-A-D60B-100A-S1	529947 EAMF-A-64A/C/D-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	551007 EAMK-A-D60-64C	1679522 EADS-F-D60B-100A
1600673 EAMM-A-D80B-100A-S1	1593628 EAMF-A-77A-100A	1485673 EAMC-56-58-19-19	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593617 EADS-F-D80B-100A
1600674 EAMM-A-D80B-140A-S1	1593636 EAMF-A-77A-140A	1485674 EAMC-56-58-19-24	1593627 EAMK-A-D80-77A	1593671 EADS-F-D80B-140A
1600675 EAMM-A-D100B-140A-S1	1593636 EAMF-A-77A-140A	1451407 EAMC-67-62-24-24	1593914 EAMK-A-D100-77A/B	1593991 EADS-F-D100B-140A

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-TB-...

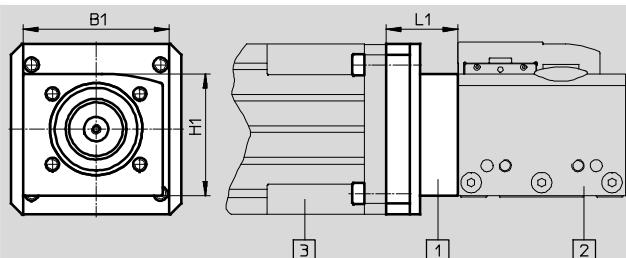

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-L27-55A	–	–	23,1
EAMM-A-L27-57A			23,1
EAMM-A-L27-40G			29,2
EAMM-A-L38-57A	57,5	50,3	26,7
EAMM-A-L38-70A			29,5
EAMM-A-L38-87A			33,7
EAMM-A-L38-60G			41,7
EAMM-A-L48-70A	65	61	40,2
EAMM-A-L48-87A			44
EAMM-A-L48-100A			59
EAMM-A-L48-60G			52,5
EAMM-A-L62-100A	100	90,5	62,5
EAMM-A-L62-140A			72,5
EAMM-A-L62-80G			62,5
EAMM-A-L95-140A	140	142,5	76
EAMM-A-L95-190A			86
EAMM-A-L95-120G			81


Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
557975 EAMM-A-L27-55A	558016 EAMF-A-27-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	–	–
560678 EAMM-A-L27-57A	560690 EAMF-A-27-57A	561292 EAMD-16-15-6,35-8X10	–	–
557974 EAMM-A-L27-40G	558015 EAMF-A-27-40G	557998 EAMD-19-15-10-8X10	–	–
560679 EAMM-A-L38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6,35-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
557979 EAMM-A-L38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567484 EAHM-L2-M5-30
560680 EAMM-A-L38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
557978 EAMM-A-L38-60G	558017 EAMF-A-38A-60G/H	558000 EAMD-25-22-11-10X12	558011 EAMK-A-L38-38A	567485 EAHM-L2-M5-35
557982 EAMM-A-L48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567486 EAHM-L2-M5-40
560683 EAMM-A-L48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567487 EAHM-L2-M5-45
557984 EAMM-A-L48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	558012 EAMK-A-L48-48A	567489 EAHM-L2-M5-55
557983 EAMM-A-L48-60G	558019 EAMF-A-48A-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	558012 EAMK-A-L48-48A	567486 EAHM-L2-M5-40

Axialbausätze EAMM-A

FESTO

Datenblatt

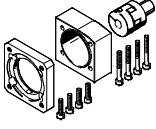Einzelteile				
Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
				
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
557988 EAMM-A-L62-100A	558026 EAMF-A-62A-100A	558003 EAMD-56-46-19-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567491 EAHM-L2-M6-65
557990 EAMM-A-L62-140A	558022 EAMF-A-62A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567493 EAHM-L2-M6-70
557989 EAMM-A-L62-80G	558021 EAMF-A-62A-80G	558004 EAMD-56-46-20-23X27	558013 EAMK-A-L62-62A	567492 EAHM-L2-M6-65-L
557994 EAMM-A-L95-140A	558023 EAMF-A-95A-140A	558008 EAMD-67-51-24-32X32	558014 EAMK-A-L95-95A	567497 EAHM-L2-M8-80
1378474 EAMM-A-L95-190A	1378473 EAMF-A-95A-190A	1379269 EAMD-67-51-32-32X32	558014 EAMK-A-L95-95A	567497 EAHM-L2-M8-80
557995 EAMM-A-L95-120G	558024 EAMF-A-95A-120G	558006 EAMD-67-51-25-32X32	558014 EAMK-A-L95-95A	567496 EAHM-L2-M8-70

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-BS-...

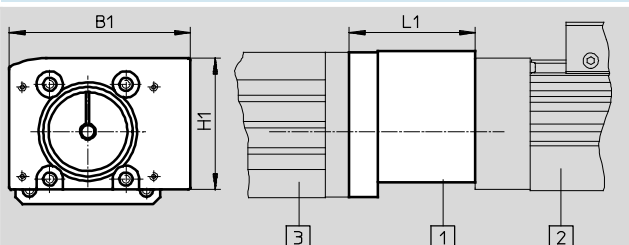

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Spindelachse
- 3 Motor

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-S38-40A	69	50	44
EAMM-A-S38-42A			52
EAMM-A-S38-55A			48
EAMM-A-S38-57A			48
EAMM-A-S48-55A	82	61,5	47,2
EAMM-A-S48-57A			47,2
EAMM-A-S48-70A			50,2
EAMM-A-S48-87A			54
EAMM-A-S62-70A	120	88,5	78,5
EAMM-A-S62-87A			81,5
EAMM-A-S62-100A			81
EAMM-A-S62-140A			91
EAMM-A-S95-100A	186	140,5	85,5
EAMM-A-S95-140A			95,5

Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
558162 EAMM-A-S38-40A	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	558171 EAMK-A-S38-38A/B	–
560685 EAMM-A-S38-42A	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	558171 EAMK-A-S38-38A/B	–
558163 EAMM-A-S38-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
560686 EAMM-A-S38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
558164 EAMM-A-S48-55A	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	558172 EAMK-A-S48-48A/B	–
560687 EAMM-A-S48-57A	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	558172 EAMK-A-S48-48A/B	–
558165 EAMM-A-S48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
560688 EAMM-A-S48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567489 EAHM-L2-M5-55
558166 EAMM-A-S62-70A	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
560689 EAMM-A-S62-87A	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
558167 EAMM-A-S62-100A	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	558173 EAMK-A-S62-62A/B	567494 EAHM-L2-M6-80
558168 EAMM-A-S62-140A	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	558173 EAMK-A-S62-62A/B	567495 EAHM-L2-M6-90
558169 EAMM-A-S95-100A	558182 EAMF-A-95B-100A	558315 EAMC-56-58-19-25	558174 EAMK-A-S95-95A/B	–
558170 EAMM-A-S95-140A	558023 EAMF-A-95A-140A	558316 EAMC-56-58-24-25	558174 EAMK-A-S95-95A/B	567498 EAHM-L2-M8-100

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com

ELGA-...

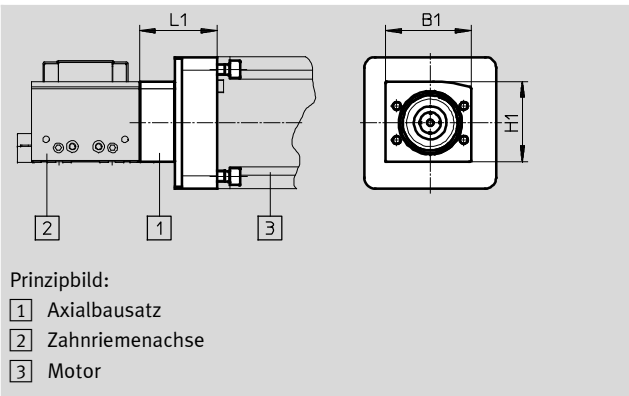

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-N38-70A	57,5	50,3	37,5
EAMM-A-N38-60G			49,5
EAMM-A-N48-100A	65	61	59
EAMM-A-N48-80G			59,1
EAMM-A-N80-140A	100	90,5	72,5
EAMM-A-N80-120G			77,5

Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1202331 EAMM-A-N38-70A	1202337 EAMF-A-38D-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202288 EAHM-L5-M6-35
1202253 EAMM-A-N38-60G	1190015 EAMF-A-38D-60G/H	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1345947 EAMK-A-N38-38D	1202262 EAHM-L5-M6-40
1201894 EAMM-A-N48-100A	1201924 EAMF-A-48C-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
1258793 EAMM-A-N48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1188350 EAMD-42-40-20-16X25	1345949 EAMK-A-N48-48C	1201874 EAHM-L5-M6-50
1201691 EAMM-A-N80-140A	1190796 EAMF-A-80A-140A	558005 EAMD-56-46-24-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201751 EAHM-L5-M8-75
1201695 EAMM-A-N80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1188801 EAMD-56-46-25-23X27	1345953 EAMK-A-N80-80A	1201712 EAHM-L5-M8-60

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-HD-TB-...

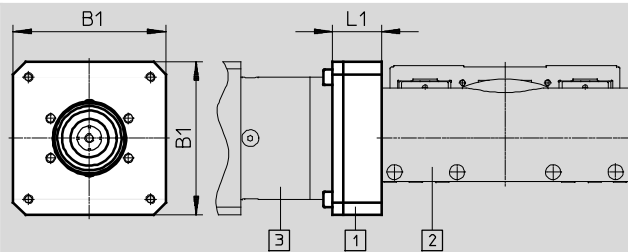

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	L1
EAMM-A-M43-60G	60	33
EAMM-A-M48-80G	100	32
EAMM-A-M80-120G	124	34

Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Zentrierring
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1190076 EAMM-A-M43-60G	1597579 EAMF-A-43D-60G	558001 EAMD-32-32-11-16X20	575962 EAML-43-4-43
1190421 EAMM-A-M48-80G	1190375 EAMF-A-48C-80G	1781043 EAMD-42-40-20-16X25-U	558031 EAML-48-4-48
1190774 EAMM-A-M80-120G	1190702 EAMF-A-80A-120G	1781045 EAMD-56-46-25-23X27-U	1209006 EAML-80-6-80

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGC-HD-BS-...

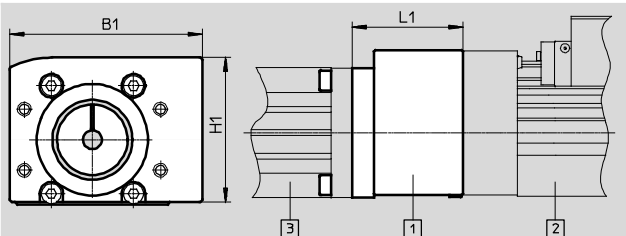

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Spindelachse
- 3 Motor

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-S38-40A	69	50	44
EAMM-A-S38-42A			52
EAMM-A-S38-55A			48
EAMM-A-S38-57A			48
EAMM-A-S48-55A	82	61,5	47,2
EAMM-A-S48-57A			47,2
EAMM-A-S48-70A			50,2
EAMM-A-S48-87A			54
EAMM-A-S62-70A	120	88,5	78,5
EAMM-A-S62-87A			81,5
EAMM-A-S62-100A			81
EAMM-A-S62-140A			91

Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:			
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse	Schraubenbausatz
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
558162 EAMM-A-S38-40A	558175 EAMF-A-38B-40A	558312 EAMC-30-32-6-6	558171 EAMK-A-S38-38A/B	–
558163 EAMM-A-S38-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
560685 EAMM-A-S38-42A	560691 EAMF-A-38B-42A	561333 EAMC-30-32-5-6	558171 EAMK-A-S38-38A/B	–
560686 EAMM-A-S38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35	558171 EAMK-A-S38-38A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
558164 EAMM-A-S48-55A	558177 EAMF-A-48B-55A	543423 EAMC-30-32-8-9	558172 EAMK-A-S48-48A/B	–
558165 EAMM-A-S48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567488 EAHM-L2-M5-50
560687 EAMM-A-S48-57A	560694 EAMF-A-48B-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8	558172 EAMK-A-S48-48A/B	–
560688 EAMM-A-S48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11	558172 EAMK-A-S48-48A/B	567489 EAHM-L2-M5-55
558166 EAMM-A-S62-70A	558179 EAMF-A-62B-70A	558313 EAMC-42-66-11-12	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–
558167 EAMM-A-S62-100A	558026 EAMF-A-62A-100A	551005 EAMC-42-50-12-19	558173 EAMK-A-S62-62A/B	567494 EAHM-L2-M6-80
558168 EAMM-A-S62-140A	558022 EAMF-A-62A-140A	558314 EAMC-42-50-12-24	558173 EAMK-A-S62-62A/B	567495 EAHM-L2-M6-90
560689 EAMM-A-S62-87A	560696 EAMF-A-62B-87A	558313 EAMC-42-66-11-12	558173 EAMK-A-S62-62A/B	–

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com

EGSK-..., EGSP-...

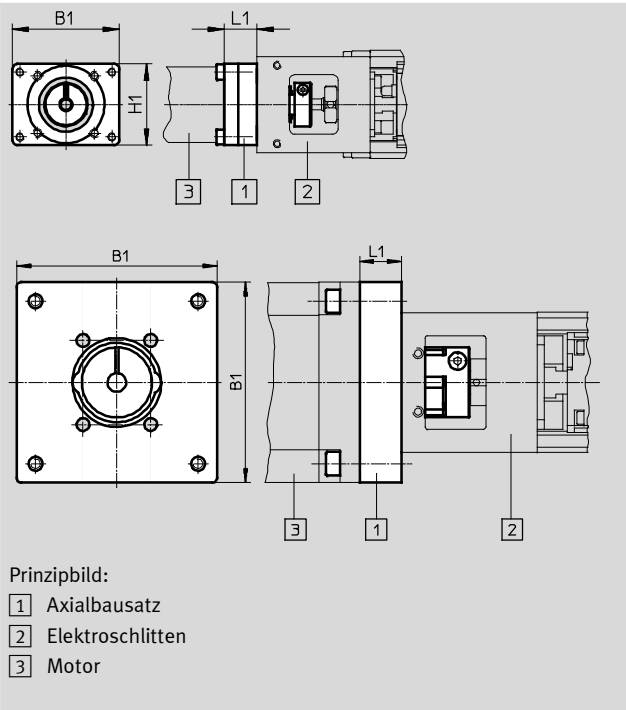

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-P3-28D-28A	30	–	15
EAMM-A-P4-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P4-28B-40A	40	–	8,3
EAMM-A-P5-28B-28A	39,6	30	12
EAMM-A-P5-28B-40A	40	–	8,3
EAMM-A-P4-28B-42A	42	–	16,5
EAMM-A-P5-28B-42A	42	–	16,5
EAMM-A-P6-38A-40A	50	–	9
EAMM-A-P6-38A-42A	50	–	9
EAMM-A-P8-38A-40A	55	–	15
EAMM-A-P8-38A-42A	55	–	15
EAMM-A-P6-38A-55A	55	–	11
EAMM-A-P8-38A-55A	55	–	11
EAMM-A-P10-38A-55A	55	–	11
EAMM-A-P6-38A-57A	56	–	11
EAMM-A-P8-38A-57A	56	–	11
EAMM-A-P10-38A-57A	56	–	11
EAMM-A-P8-38A-70A	70	–	13,75
EAMM-A-P10-38A-70A	70	–	13,75
EAMM-A-P8-38A-87A	85,8	–	18
EAMM-A-P10-38A-87A	85,8	–	18




Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:	
	Motorflansch	Kupplung
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1703478 EAMM-A-P3-28D-28A	1087613 EAMF-A-28D-28A	562672 EAMC-16-20-3-5
1731466 EAMM-A-P4-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562674 EAMC-16-20-4-5
562637 EAMM-A-P4-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	562673 EAMC-16-20-4-6
562636 EAMM-A-P4-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562674 EAMC-16-20-4-5
1731474 EAMM-A-P5-28B-28A	1704476 EAMF-A-28B-28A	562676 EAMC-16-20-5-5
562641 EAMM-A-P5-28B-40A	552163 EAMF-A-28B-40A	543419 EAMC-16-20-5-6
562640 EAMM-A-P5-28B-42A	552164 EAMF-A-28B-42A	562676 EAMC-16-20-5-5
562646 EAMM-A-P6-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	558312 EAMC-30-32-6-6
562644 EAMM-A-P6-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	561333 EAMC-30-32-5-6
562647 EAMM-A-P6-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	551003 EAMC-30-32-6-9
562645 EAMM-A-P6-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	551002 EAMC-30-32-6-6.35

Axialbausätze EAMM-A

FESTO

   Datenblatt

Einzelteile		
Axialbausatz	besteht aus:	
	Motorflansch	Kupplung
		
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
562652 EAMM-A-P8-38A-40A	562667 EAMF-A-38A-40A	533708 EAMC-30-32-6-8
562650 EAMM-A-P8-38A-42A	562668 EAMF-A-38A-42A	562678 EAMC-30-32-5-8
562653 EAMM-A-P8-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	543423 EAMC-30-32-8-9
562651 EAMM-A-P8-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	543421 EAMC-30-32-6.35-8
564996 EAMM-A-P8-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	551004 EAMC-30-32-8-11
564998 EAMM-A-P8-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	551004 EAMC-30-32-8-11
562659 EAMM-A-P10-38A-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	562680 EAMC-30-32-9-10
562658 EAMM-A-P10-38A-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	562679 EAMC-30-32-6.35-10
564997 EAMM-A-P10-38A-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	565008 EAMC-30-32-10-11
564999 EAMM-A-P10-38A-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	565008 EAMC-30-32-10-11

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com


ELGR-...

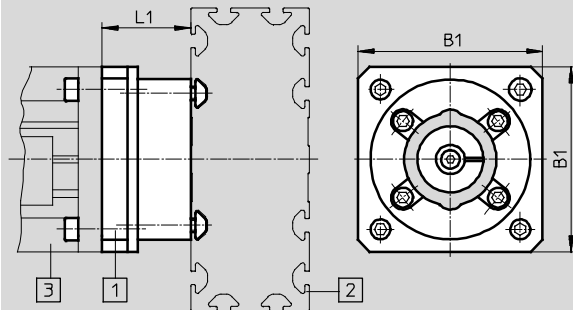

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

ELGG-...

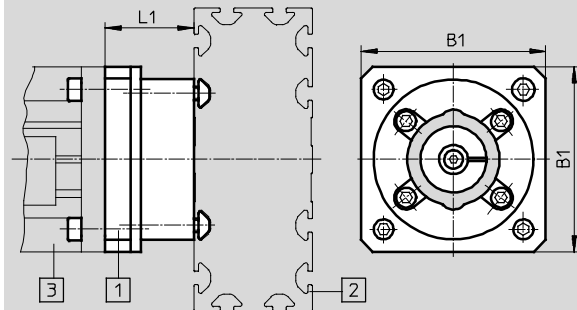

Prinzipbild:

- 1 Axialbausatz
- 2 Zahnriemenachse
- 3 Motor

Typ	B1	L1
EAMM-A-R27-55A	55	26
EAMM-A-R27-57A	56	26
EAMM-A-R38-57A	56	31
EAMM-A-R38-70A	70	33,75
EAMM-A-R38-87A	85,8	38
EAMM-A-R48-70A	70	40,2
EAMM-A-R48-87A	85,8	44
EAMM-A-R48-100A	100,5	59

Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
1133400 EAMM-A-R27-55A	558176 EAMF-A-38A-55A	557999 EAMD-19-15-9-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1133403 EAMM-A-R27-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561292 EAMD-16-15-6.35-8X10	1133397 EAMK-A-R27-38A
1578138 EAMM-A-R38-57A	560692 EAMF-A-38A-57A	561293 EAMD-25-22-6.35-10X12	1133398
1133401 EAMM-A-R38-70A	558018 EAMF-A-38A-70A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1133404 EAMM-A-R38-87A	560693 EAMF-A-38A-87A	558000 EAMD-25-22-11-10X12	1133398 EAMK-A-R38-38A
1578139 EAMM-A-R48-70A	558025 EAMF-A-48A-70A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1133405 EAMM-A-R48-87A	560695 EAMF-A-48A-87A	558001 EAMD-32-32-11-16X20	1133399 EAMK-A-R48-48A
1133402 EAMM-A-R48-100A	558020 EAMF-A-48A-100A	558002 EAMD-42-40-19-16X25	1133399 EAMK-A-R48-48A

Axialbausätze EAMM-A


Datenblatt

FESTO

Abmessungen und Bestellangaben

Download CAD-Daten → www.festo.com

DGEA-...

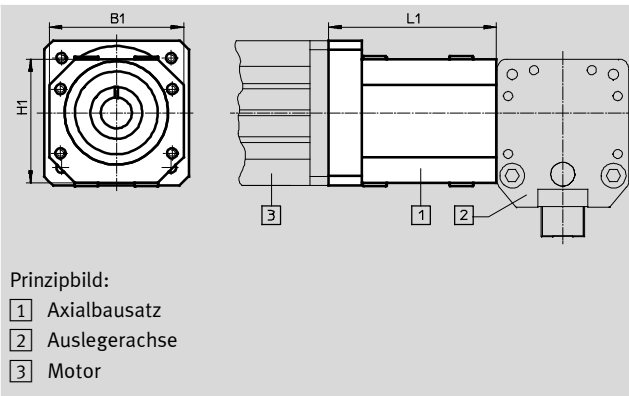

Typ	B1	H1	L1
EAMM-A-F28-57A	45	45	52,7
EAMM-A-F28-87A			56,2
EAMM-A-F28-60G			60,7
EAMM-A-F32-87A	65	60	82,7
EAMM-A-F32-60G			89,4
EAMM-A-F40-80G			89,4

Einzelteile

Axialbausatz	besteht aus:		
	Motorflansch	Kupplung	Kupplungsgehäuse
Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ	Teile-Nr. Typ
550956 EAMM-A-F28-57A	530081 EAMF-A-44A/B-57A	530088 EAMC-30-35-6.35-8	530468 EAMK-A-F28-44A
550958 EAMM-A-F28-87A	530082 EAMF-A-44A/B-87A	123042 EAMC-30-35-8-11	530468 EAMK-A-F28-44A
550957 EAMM-A-F28-60G	529944 EAMF-A-44A/B-60G	123042 EAMC-30-35-8-11	530468 EAMK-A-F28-44A
550960 EAMM-A-F32-87A	533140 EAMF-A-64A/B-87A	530090 EAMC-40-66-11-11	530469 EAMK-A-F32-64A
550959 EAMM-A-F32-60G	550987 EAMF-A-64A/B-60G/H	530090 EAMC-40-66-11-11	530469 EAMK-A-F32-64A
550935 EAMM-A-F40-80G	533139 EAMF-A-64A/C-80G	123845 EAMC-40-66-15-20	124629 EAMK-A-F40-64A

Axialbausätze EAMM-A


Zubehör

FESTO

Dichtung-SET

LABS-haltige Stoffe enthalten

RoHS konform

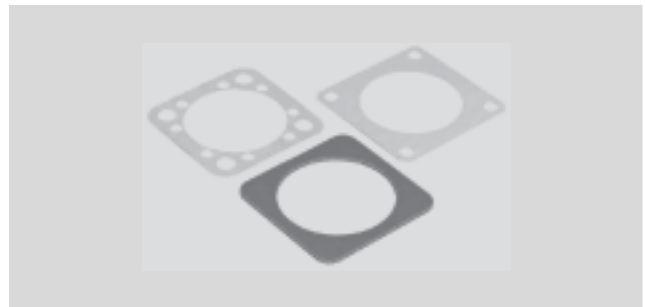

Bestellangaben					
Typ	für Axialbausatz	für Elektrozyylinder	Umgebungs- temperatur [°C]	KBK ¹⁾	Teile-Nr. Typ
EADS-F-D32A-40A	EAMM-A-D32-40A	DNCE	-25 ... +60	4	1561526 EADS-F-D32A-40A
EADS-F-D32A-42A	EAMM-A-D32-42A	DNCE			1561527 EADS-F-D32A-42A
EADS-F-D32A-55A	EAMM-A-D32-55A	DNCE			1561528 EADS-F-D32A-55A
EADS-F-D32A-57A	EAMM-A-D32-57A	DNCE			1561529 EADS-F-D32A-57A
EADS-F-D40A-55A	EAMM-A-D40-55A	DNCE			1561530 EADS-F-D40A-55A
EADS-F-D40A-57A	EAMM-A-D40-57A	DNCE			1561531 EADS-F-D40A-57A
EADS-F-D40A-70A	EAMM-A-D40-70A	DNCE			1561532 EADS-F-D40A-70A
EADS-F-D40A-87A	EAMM-A-D40-87A	DNCE			1561533 EADS-F-D40A-87A
EADS-F-D60A-70A	EAMM-A-D60-70A	DNCE			1561534 EADS-F-D60A-70A
EADS-F-D60A-87A	EAMM-A-D60-87A	DNCE			1561536 EADS-F-D60A-87A
EADS-F-D60A-100A	EAMM-A-D60-100A	DNCE			1561537 EADS-F-D60A-100A
EADS-F-D60B-70A	EAMM-A-D60-70A	ESBF			1679570 EADS-F-D60B-70A
EADS-F-D60B-100A	EAMM-A-D60-100A	ESBF			1679522 EADS-F-D60B-100A
EADS-F-D80B-100A	EAMM-A-D80-100A	ESBF			1593617 EADS-F-D80B-100A
EADS-F-D80B-140A	EAMM-A-D80-140A	ESBF			1593671 EADS-F-D80B-140A
EADS-F-D100B-140A	EAMM-A-D100-140A	ESBF			1593991 EADS-F-D100B-140A

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 nach Festo Norm 940 070

Bauteile mit besonders starker Korrosionsbeanspruchung. Teile im Bereich aggressiver Medien, z. B. Lebensmittel- oder chemische Industrie. Diese Anwendungen sind gegebenenfalls durch Sonderprüfungen mit den Medien abzusichern.