

Distribuidores


Distribuidores múltiplos

Com conexão rosqueada composta de:

Parafuso tubular
Tipo VT-...

Peça anular
Tipo LK-... ou
Tipo TK-...

Distribuidores múltiplos com 2 a 6 saídas e uma conexão comum de alimentação. Podem ser combinados, de forma opcional, de duas a três peças anulares e um parafuso correspondente.

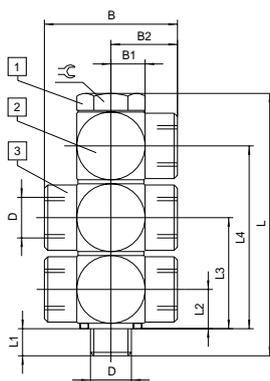



- ① Parafuso tubular tipo VT-...
- ② Peça anular tipo LK-...
- ③ Peça anular tipo TK-...



Parafuso tubular utilizado	Conexão	Medidas									
		D	B	B1	B2	L	L1	L2	L3	L4	SW
VT-1/8-3	LK-1/8	G 1/8	28	8	15,5	60,5	6,2	9,1	25,8	42,5	13
	TK-1/8			-	-						
VT-1/4-2-1/4	LK 1/4	G 1/4	39	10	21	48,5	8,4	11,5	32,5	-	17
	TK 1/4			-	-						
VT-1/4-2-1/4	LK 1/4	G 1/4	39	10	21	69,5	8,4	11,5	32,5	53,5	17
	TK 1/4			-	-						
VT-3/8-3-3/8	LK 3/8	G 3/8	43	12,5	24	85	9,3	14	40	66	22
	TK-3/8			-	-						

Parafuso	Aço zincado	Peça anular			Código	Tipo	Material	Peso	
		Quantidade de peças anulares	Código	Tipo					Peso
G 1/8		3	4596	VT-1/8-3	0,027	9181	LK-1/8	GD-Zn com	0,006
						9182	TK-1/8	1 vedação	0,008
G 1/4		2	9177	VT-1/4-2-1/4	0,036	9173	LK-1/4	GD-Zn com	0,015
						9174	TK-1/4	2 vedações	0,020
G 3/8		2	9179	VT-3/8-2-3/8	0,046	9175	LK-3/8	GD-Zn com	0,020
						9176	TK-3/8	2 vedações	0,026

 


 

Distribuidores

Distribuidor de 4 vias
Tipo FR-4-...


Para 4 conexões.

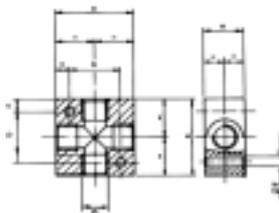

Faixa de pressão		0 a 16 bar								
Denominação		Conexão D	Peso kg	Material	Tipo	Medidas				
Código	Tipo					a	b	c	e	f
2959	FR-4-1/8	G 1/8	0,025	Alumínio anodizado azul	FR-4-1/8	25	17	4	16	4,3
2960	FR-4-1/4	G 1/4	0,060		FR-4-1/4	40	26	7	20	5,3
2961	FR-4-3/8	G 3/8	0,075		FR-4-3/8	50	34	8	26	5,3
3339	FR-4-1/2	G 1/2	0,120		FR-4-1/2	50	34	8	32	5,3

Distribuidor de 8 vias
Tipo FR-8-...

Com 2 entradas e 8 saídas, sendo que a segunda entrada está fechada por um bujão.

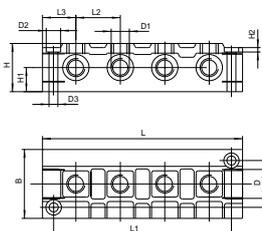

Faixa de pressão		0 a 16 bar																		
Denominação		Conexões			Peso kg	Material	Medidas													
Código	Tipo	D	D1	B			B1	B2	B3	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	P	
2077	FR-8-1/8	G 3/8	G 1/8	40	0,135	Al. anodizado azul	26	24,5	16,5	10,4	6,4	30	19,5	10,5	114	100	23	22,5	6,2	
2078	FR-8-1/4	G 1/2	G 1/4	50	0,230	Al. anodizado azul	34	29,5	20,5	10,4	6,4	35	22	13	144	128	29	28,5	6,2	

Distribuidor giratório
Tipo GF-...

Com 1 conexão de alimentação fixa e 4 saídas giratórias.
 3 saídas estão fechadas por bujões.



Faixa de pressão		1 a 10 bar								
Rotação máxima		300 min ⁻¹								
Denominação		Conexão D	Peso kg	Material	Medidas					
Código	Tipo				L	SW	a	b	c	d
2094	GF-1/4	G 1/4	0,270	Alumínio/Aço	70	17	13	12	50	36

