
Typenschlüssel

001	Baureihe	002	Verwendung	
KASI	Verbindungsleitung für AS-Interface	ADR	Adressierleitung	

Datenblatt

Adressierleitung KASI-ADR

- T-Verteiler
- Dreiseitig konfektioniert
- Für Anschluss des AS-Interface Adressiergerätes an beliebige AS-Interface Slaves
- Kabellänge 2,5 m

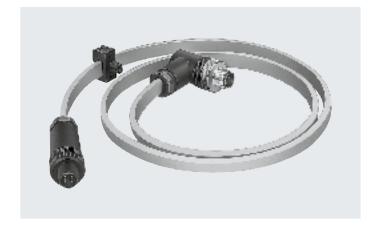

Allgemeine Technische Daten		
Verteilerart	2 auf 1	
Protokoll	AS-Interface	
Konstruktiver Aufbau	T-Verteiler mit Kabel beidseitig	
Leitungsbezeichnung	ohne Schildträger	

Technische Daten – Elektrischer Anschluss 1			
Funktion	Feldgeräteseite		
Anschlussart	Dose		
Kabelabgang	gewinkelt		
Bauform	eckig		
Anschlusstechnik	AS-Interface		
Anzahl Pole/Adern	2		
belegte Pole/Adern	2		
Befestigungsart	gesteckt		

Technische Daten – Elektrischer Anschluss 2		
Funktion	Feldgeräteseite	
Anschlussart	Dose	
Kabelabgang	gerade	
Bauform	rund	
Anschlusstechnik	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	
Anzahl Pole/Adern	4	
belegte Pole/Adern	2	
Befestigungsart	gesteckt	

Technische Daten – Elektrischer Anschluss 3		
Funktion	Steuerungsseite	
Anschlussart	Stecker	
Kabelabgang	gewinkelt	
Bauform	rund	
Anschlusstechnik	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	
Anzahl Pole/Adern	4	
belegte Pole/Adern	2	
Befestigungsart	gesteckt	


Technische Daten – Elektrisch		
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	0 48
	[V AC]	0 48
Stoßspannungsfestigkeit	[kV]	0,5
Strombelastbarkeit bei 40°C	[A]	3
Verschmutzungsgrad		2
Zusätzliche Funktionen		Anschluss des Programmiergerätes an eine AS-Interface Komponente über AS-I Flachkabel.

Datenblatt


Technische Daten – Kabel			
Kabellänge 1	[m]	2,4	
Kabellänge 2	[m]	0,1	
Kabelaufbau	[mm ²]	2x1,5	
Leiter-Nennquerschnitt	[mm ²]	1,5	
Leitungseigenschaft		Standard	
Prüfbedingungen Leitung		Prüfbedingungen nach Anfrage	

Werkstoffe		
Farbe Gehäuse	schwarz	
Kabelmantel	Gummi-Mischung	
Farbe Kabelmantel	gelb	
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40 +85
Umgebungstemperatur bei	[°C]	-25 +80
beweglicher Kabelverlegung		
Schutzart		IP20
Hinweis zur Schutzart		in montiertem Zustand

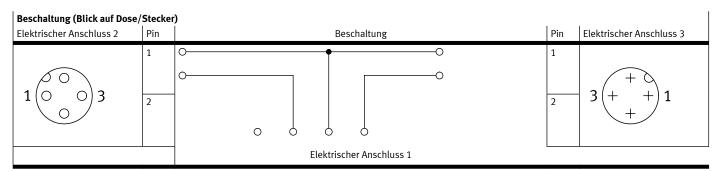



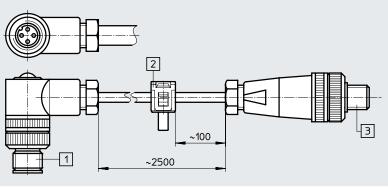

Download CAD-Daten → www.festo.com

- [1] Anschluss für Adressierge-
- [2] Anschluss für AS-Interface Slave
- [3] Anschluss für AS-Interface Slave, M12x1

Bestellangaben							
	Kabellänge	Teile-Nr.	Тур				
	[m]						
Dose M12x1, 4-polig – Dose AS-Interface, 2-polig – Stecker M12x1, 4-polig	2,5	18960	KASI-ADR				