


Verbindungsleitungen NEBC, für Steuerungen

Datenblatt

FESTO

Verbindungsleitung KDI

- Verbindungsleitung (Programmierkabel) für unterschiedliche Anwendungen
- Beidseitig konfektioniert
- Kabellänge 3 m

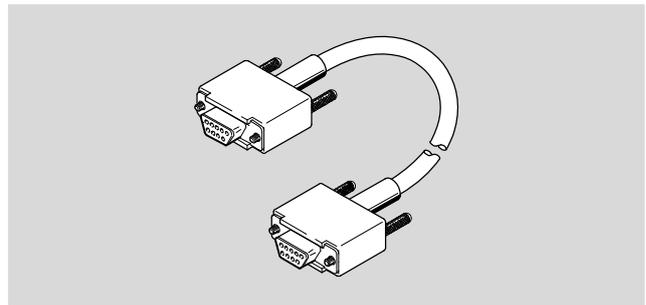

Allgemeine Technische Daten

Befestigungsart	Schrauben 4-40 UNC
Einbaulage	beliebig

Werkstoffe


Gehäuse	PBT
Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet
Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Kabelmantel	PVC

Betriebs- und Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-30 ... +80
Umgebungstemperatur [°C] bewegte Kabelverlegung	-10 ... +80


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

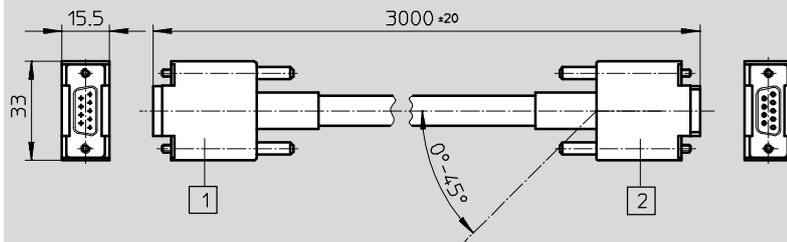

- 1 Gerade Dose, 9-polig, Sub-D
- 2 Gerader Stecker, 9-polig, Sub-D

Bestellangaben

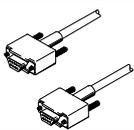	Elektrischer Anschluss	Kabelaufbau [mm ²]	Kabellänge [m]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	Gerade Dose, 9-polig, Sub-D – gerader Stecker, 9-polig, Sub-D	9x0,22	3	156	151915	KDI-PPA-3-BU9