


Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

Verbindungsleitung KMC

- Für Ventile mit D- und N1-Magnetspulen

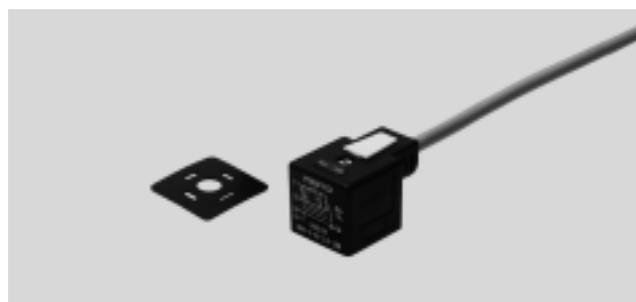

| Allgemeine Technische Daten | | |
|-----------------------------|------|---|
| Kabel-Ø | [mm] | 6 |
| Kabelaufbau | | 3 x 0,75 mm ² |
| Schutzleiteranschluss | | vorhanden |
| Verpolungsschutz | | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Befestigungsart | | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3 |
| Einbaulage | | beliebig |
| Schutzart nach EN 60529 | | IP67 (montiert) |

| Werkstoffe | |
|--------------|--------|
| Gehäuse | PC |
| Steckkontakt | Bronze |
| Kabelmantel | PVC |

| Betriebs- und Umweltbedingungen | KMC-1-24 | KMC-1-230 |
|--|--------------------------|------------------------------------|
| | Umgebungstemperatur [°C] | -20 ... +80 |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | - | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Zulassung | - | Germanischer Lloyd |


Verbindungsleitungen NEBV, für Ventile

Datenblatt

FESTO

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

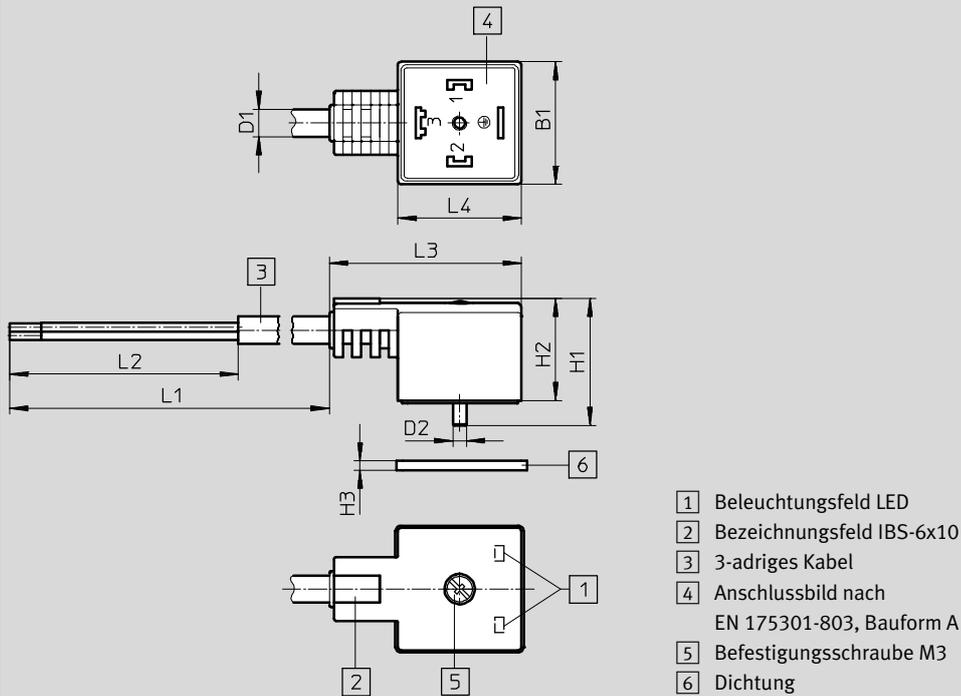

 
- 1 Beleuchtungsfeld LED
- 2 Bezeichnungsfeld IBS-6x10
- 3 3-adriges Kabel
- 4 Anschlussbild nach EN 175301-803, Bauform A
- 5 Befestigungsschraube M3
- 6 Dichtung

| Typ | B1 | D1 Ø | D2 Ø | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---------------|----|---------|---------|----|------|-----|-------|----|----|----|
| KMC-1-...-2,5 | 27 | 6 | M3 | 28 | 22,5 | 1,5 | 2550 | 50 | 42 | 27 |
| KMC-1-...-5 | | | | | | | 5050 | | | |
| KMC-1-...-10 | | | | | | | 10050 | | | |

Bestellangaben

| Elektrischer Anschluss | Nennbetriebsspannung [V] | Schaltstellungs-anzeige | Kabellänge [m] | Gewicht [g] | Teile-Nr. | Typ |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------------------|
| Dose, Form A | 24 DC | LED | 2,5 | 170 | 30931 | KMC-1-24DC-2,5-LED |
| | | | 5 | 320 | 30933 | KMC-1-24DC-5-LED |
| | | | 10 | 620 | 193459 | KMC-1-24-10-LED |
| | 230 AC | - | 2,5 | 170 | 30932 | KMC-1-230AC-2,5 |
| | | | 5 | 320 | 30934 | KMC-1-230AC-5 |

Bestellangaben – Zubehör

| | | Teile-Nr. | Typ |
|---|---|--------------|-----------------|
|  | Bezeichnungsschilder 6x10 mm, 64 Stück, im Rahmen | 18576 | IBS-6x10 |