


Elektrische Verbindungstechnik, für Multipolanschluss

Datenblatt – KMP4-...

- Steckdosenkabel für Multipolanschluss
- vorkonfektioniert
- Kabellängen 5 m oder 10 m
- 9-polig oder 25-polig
- Sub-D
- schleppkettentauglich

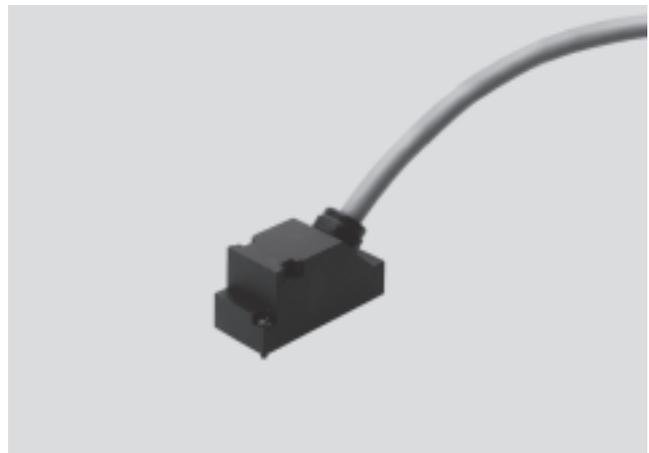


Allgemeine Technische Daten		
Typ	KMP4-9P-...	KMP4-25P-...
Befestigungsart	2 Schrauben M3x16	
Einbaulage	beliebig	
Elektrischer Anschluss	Dose 9-polig, Sub-D	Dose 25-polig, Sub-D
Nennbetriebsspannung [V]	24 DC	
Strombelastbarkeit [A]	3	
Kabelaufbau [mm ²]	10x0,25	25x0,25
Schutzart nach EN 60529	IP65 (montiert)	
Werkstoff-Info Gehäuse	Polyamid (Schulamid, 6GB30)	
Werkstoff-Info Kontakte	Kupferlegierung, vergoldet	
Werkstoff-Info Dichtung	Nitrilkautschuk (NBR)	
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +70	
Umgebungstemperatur bewegte Kabelverlegung [°C]	-5 ... +70	

Bestellangaben						
	Werkstoff-Info Kabelmantel	Produktgewicht	Kabel-Ø	Kabellänge	Typ	Teile-Nr.
		[g]	[mm]	[m]		
	Polyurethan	330	7,7	5	KMP4-9P-5-PUR	193 014
	Polyurethan	675	7,7	10	KMP4-9P-10-PUR	193 015
	Polyvinylchlorid	426	8,3	5	KMP4-9P-5-PVC	193 012
	Polyvinylchlorid	792	8,3	10	KMP4-9P-10-PVC	193 013
	Polyurethan	732	10,8	5	KMP4-25P-5-PUR	193 018
	Polyurethan	1411	10,8	10	KMP4-25P-10-PUR	193 019
	Polyvinylchlorid	854	11,2	5	KMP4-25P-5-PVC	193 016
	Polyvinylchlorid	1617	11,2	10	KMP4-25P-10-PVC	193 017

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

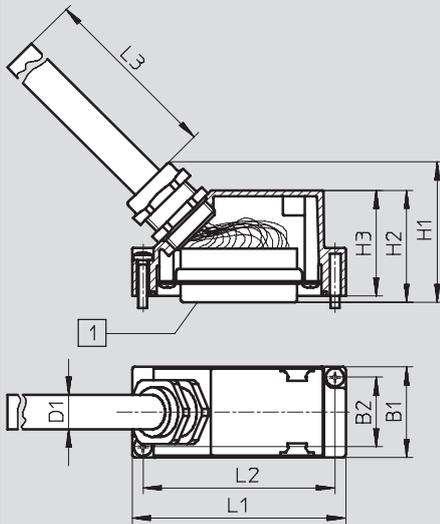

Typ	[1]	B1	B2	D1	H1	H2	H3	L1	L2	L3
KMP4-09P-...-PVC	Sub-D Dose, 9-polig	30	23	8,3	43	37	35	50	43	Länge gemäß Typ (5 m oder 10 m)
KMP4-09P-...-PUR	Sub-D Dose, 9-polig	30	23	7,7	43	37	35	50	43	
KMP4-25P-...-PVC	Sub-D Dose, 25-polig	30	23	11,2	47	37	35	70	63	
KMP4-25P-...-PUR	Sub-D Dose, 25-polig	30	23	10,8	47	37	35	70	63	

Beschaltung (Blick auf Dose)

KMP4-9P-...	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
	1	Weiß	6	Blau
	2	Grün	7	Rot
	3	Gelb	8	Violett
	4	Grau	9	Schwarz
	5	Rosa	–	Braun
KMP4-25P-...	Pin	Aderfarbe	Pin	Aderfarbe
	1	Weiß	14	Gelb-Braun
	2	Grün	15	Weiß-Grün
	3	Gelb	16	Grau-Braun
	4	Grau	17	Weiß-Rosa
	5	Rosa	18	Rosa-Braun
	6	Blau	19	Weiß-Blau
	7	Rot	20	Braun-Blau
	8	Violett	21	Weiß-Rot
	9	Grau-Rosa	22	Braun-Rot
	10	Rot-Blau	23	Weiß-Schwarz
	11	Weiß-Grün	24	Braun
	12	Braun-Grün	25	Schwarz
	13	Weiß-Gelb		