



Tragschienen NRC/NRH

Datenblatt

FESTO

Profilschienen zur Reihenmontage von Komponenten.

- G-Schiene nach DIN EN 50 035
- H-Schiene nach EN 60715

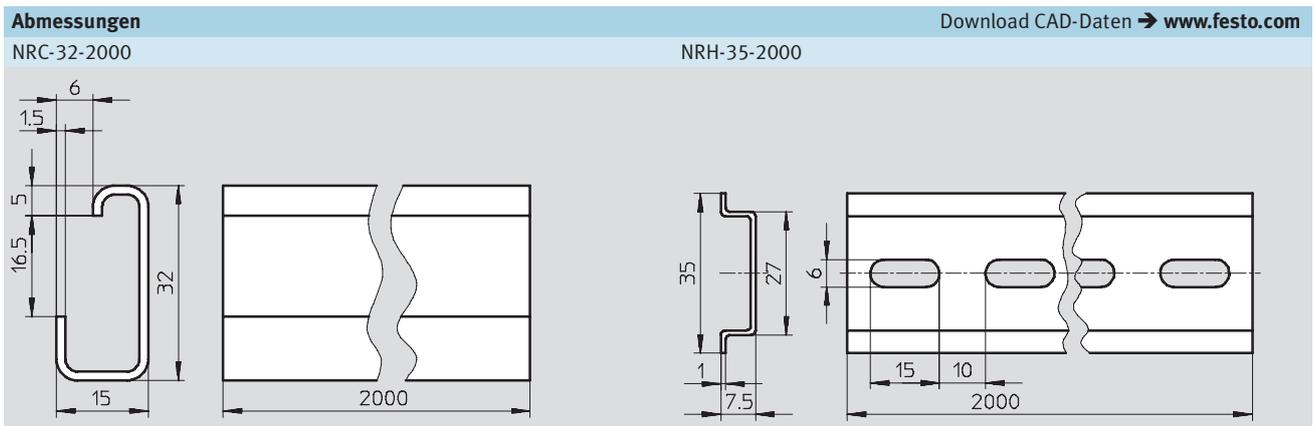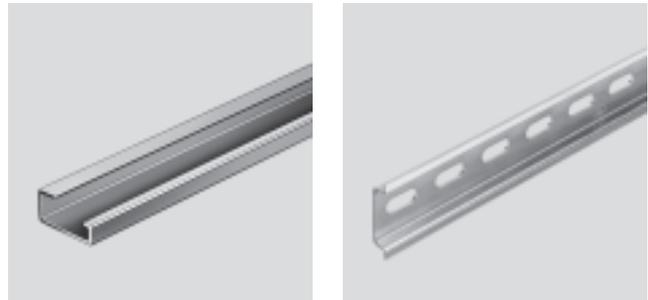

Bestellangaben						
	Beschreibung	Länge [m]	Produktgewicht [g]	Werkstoff	Teile-Nr.	Typ
	G-Schiene nach DIN EN 50 035	2	1 400	Stahl, verzinkt	6 756	NRC-32-2000
	H-Schiene nach EN 60715	2	600	Stahl, verzinkt	35 430	NRH-35-2000¹⁾

1) Kupfer-, PTFE- und silikonfrei