

## Datenblatt


### Stecker PS1-SAC

- Stecker für Spannungsversorgung 30-polig
- einfacher Kabelanschluss durch Klemmtechnik

 


Allgemeine Technische Daten	
Elektrischer Anschluss	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig
Betriebsspannungsbereich [V AC]	max. 50
Befestigungsart	2 Schrauben M2x7 mit Durchgangsbohrung
Anschlussquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	0,08 ... 0,75
Werkstoffe	
Gehäuse	PBT
Betriebs- und Umweltbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... +100

### Abmessungen Download CAD-Daten → [www.festo.com](http://www.festo.com)

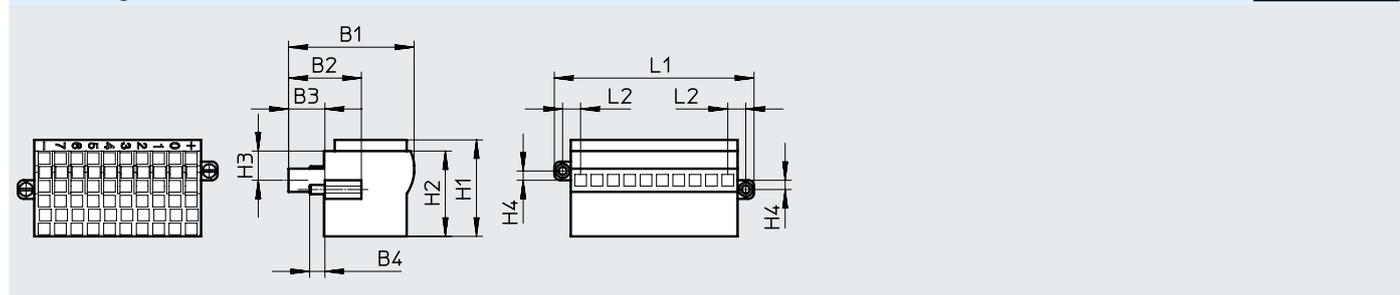

	B1	B2	B3	B4	H1	H2	H3	H4	L1	L2
PS1-SAC31	26,9	15,6	7,6	3,3 ... 3,9	20,8	18,4	6,3	2	42,7	3,9

Bestellangaben					
	Elektrischer Anschluss	Strombelastbarkeit [A]	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	Dose 10-polig, Klemmleiste 30-polig	0,5	25	<b>197162</b>	<b>PS1-SAC31-30POL+LED</b>