Download CAD-Daten $\rightarrow \underline{\text{www.festo.com}}$

Datenblatt

Steckverbinder SD-SUB-...-BU

- Dose für Multipolanschluss
- Frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
- 9-polig, 15-polig oder 25-polig
- Sub-D




 
Allgemeine Technische Daten				
Befestigungsart		2 Schrauben M3x16		
Einbaulage		beliebig		
Nennbetriebsspannung	[V DC]	24		
Strombelastbarkeit	[A]	5		
Schutzart nach EN 60529		IP65 (montiert)		

Werkstoffe						
Тур	SD-SUB-D-BU9	SD-SUB-D-BU25	SD-SUB-D-BU15			
Gehäuse	PA	PA				
Steckkontakt	Kupferlegierung, vernickelt, vergoldet					
Dichtungen	NBR	NBR	CR			

Abmessungen

SD-SUB-D-BU-...

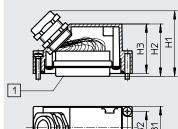





Тур	[1]	B1	B2	H1	H2	Н3	L1	L2
SD-SUB-D-BU9	Sub-D Dose, 9-polig	30	23	43	37	35	50	43
SD-SUB-D-BU25	Sub-D Dose, 25-polig	30	23	47	37	35	70	63


Datenblatt

Abmessungen

   SD-SUB-D-BU15







 ${\sf Download\ CAD\text{-}Daten} \to \underline{{\sf www.festo.com}}$

- [1] Sub-D Dose, 15-polig
- [2] Kabelverschraubung PG9

Bestellangaben							
	Elektrischer Anschluss	Kabelverschraubung	zul. Kabel-ø [mm]	Produktgewicht [g]	Teile-Nr.	Тур	
	Dose 9-polig, Sub-D	Pg9	69	73	18708	SD-SUB-D-BU9	
	Dose 25-polig, Sub-D	Pg11	7 12	75	18709	SD-SUB-D-BU25	
	Dose 15-polig, Sub-D	Pg9	3 8	33	177675	SD-SUB-D-BU15	