

Montagehinweise Klickverschraubungen NPKA


FESTO



Montagehinweise Klickverschraubungen NPKA

Montage und Demontage


Montage

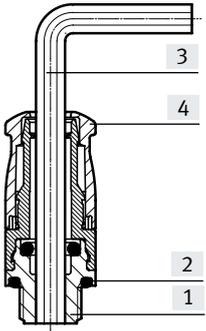

- [1] Einschraubzapfen
- [2] Dichtring
- [3] Innensechskantschlüssel
- [4] Hülse

- Einschraubzapfen mit dem Dichtring auf das Gegenstück aufschrauben und entsprechend Nenn-Anziehdrehmoment anziehen.


- Besonderheit bei gerader Ausführung NPKA-D: Innensechskantschlüssel mit der langen Seite durch die Hülse komplett in die Klickverschraubung einstecken. Die gesamte Kontaktfläche des Innensechskants nutzen.

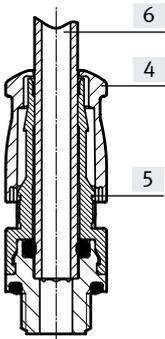

- [4] Hülse
- [5] Anschlagskontur 1
- [6] Kunststoffschlauch

- Hülse bis Anschlagskontur 1 der Spannzange ziehen, bis die Hülse hörbar und spürbar einrastet.

- Kunststoffschlauch durch die geöffnete Hülse, Spannzange und Schlauchdichtung bis an die Schlauchanlageschulter stecken.

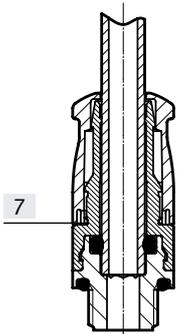

- [7] Anschlagskontur 2

- Hülse bis Anschlagskontur 2 der Spannzange drücken, bis die Hülse hörbar und spürbar einrastet.

- Die geschlossene Hülse drückt die Klemmsegmente der Spannzange gegen den Kunststoffschlauch, der dadurch gehalten wird.

Demontage

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage.